 
 
 
 



品番：EA763AG-25K

品名：AC100V/1200W ヘアドライヤー(マイナスイオン/ピンク)



販売価格	9,890円(税抜) / 10,879円(税込)		
カタログ価格	9,890円(税抜) / 10,879円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/09 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

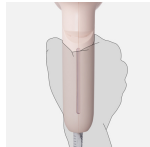

### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-NE7L-P
風量	1.6m <sup>3</sup> /分(ターボ時)	消費電力	1,200W(ターボ/ホット時)
サイズ	184(W)×85(D)×218(H)mm	重量	550g
コード長	1.7m	カラー	コーラルピンク
電源方式	交流式	電源	AC100V(50/60Hz)
温風温度	・約90℃(ターボ時) ・約65℃(低温ケアモード時)	機能	・ミネラルマイナスイオン ・イオンチャージ ・速乾ノズル

ドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。

低温ケアモード(約65℃)で、髪をいたわりながら乾燥。髪をいたわる低温風で、心地よく乾燥。  
※低温ケアモードとは、ミネラルマイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。

速乾ノズル(内蔵)  
縦型の強風と弱風で、ぬれた毛束をほぐし、長い髪や多い髪もスピーディに乾燥します。

ダブル外付け吹出口を採用  
ミネラルマイナスイオンの吹出口は二か所(ダブル)外付け。ミネラルマイナスイオンを、ドライヤーの熱から守ります。

1.6m<sup>3</sup>/分の大風量でパワフルドライ。

髪にマイナスイオンをより引き付けるイオンチャージパネルで、さらさらで手触り感の良い髪へ。

ダブルミネラルマイナスイオンで、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。  
※ミネラルマイナスイオンとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生されるマイナスイオンです。

大風量で乾燥スピードが約25%アップ。ほぐし切った髪の毛に残っている水分を、勢いのある風で素早く吹き飛ばし、速く、美しく乾かします。  
※メーカー調べ

ヘアドライする時にイオンチャージパネルをハンドルと握るだけ。髪にマイナスイオンをよりひきつけます。

髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。

TURBO:強い温風

CARE:強い低温風

COLD:強い冷風

#### 代替品



品番 EA763AG-25M

コメント 変更点:色

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.