


品番 : EA763AN-106

品名 : AC100V コンピュータミシン(ジャノメ)



販売価格	56,200円(税抜) / 61,820円(税込)		
カタログ価格	56,200円(税抜) / 61,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 14:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2095ページ		

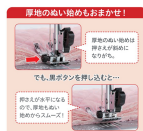

## 仕様

メーカー	ジャノメ (JANOME)	型番	JN831
サイズ(W×D×H)mm	348×183×292	重量(kg)	5.6
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	35W
ステッチ	59種類	付属品	基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ポピン3個(1個はミシン内ガマ内)、針パック(14号針3本入)、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード
機能	自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール	材質	ABS樹脂、他
使用針	家庭用 HA×1	最高ぬい速度	毎分700針 フットコントローラー使用時 毎分820針
プログラム自動糸切り機能付			
LCDスクリーン付			
7枚歯布送り			

パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。

針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。

基本機能が充実したミシンです。

ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。

薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。

左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。

LEDライトで手元を明るく照らします。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.