


品番：EA763AP-100M

品名：AC100V/ 53W(180L) 冷蔵庫

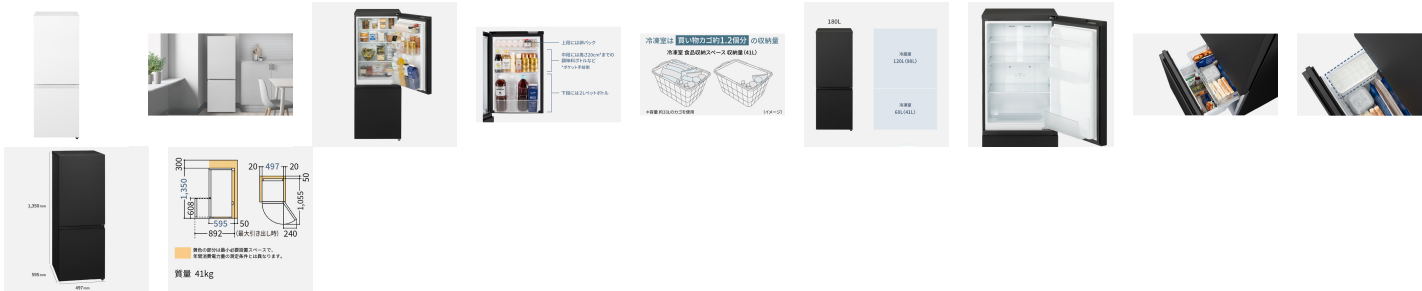

販売価格	80,200円(税抜)／ 88,220円(税込)		
カタログ価格	80,200円(税抜)／88,220円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 （2026/01/12 07:02現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2074ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NR-B18C2-W
容量	180L(冷蔵室:120L、冷凍室:60L)	ドア開閉	右開き
サイズ	497(W)×595(D)×1,350(H)mm	重量	41kg
消費電力(50/60Hz)	電動機:53W 電熱装置:120W	トッptテーブル耐熱温度	100℃
カラー	マットオフホワイト	ボトル棚収納数	ペットボトル2L×4本
据付必要奥行寸法	645mm	年間消費電力量	272kWh/年(50/60Hz)
冷蔵室	・全段ガラストレイ ・LED庫内灯 ・温度調節機能	冷凍室	【仕様】 ・深型上段ケース ・仕切りケース(貯氷箱)付　＜貯氷数　63個＞
冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月	貯氷量	63個
脱臭機能	・カテキン抗菌 ・脱臭フィルター	ドア面材	フラットスチール鋼板ドア

製氷皿付
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ
買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室
インバーター搭載で静音＆省エネ設計のパーソナル冷蔵庫です。
キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。
「カテキン抗菌」「脱臭フィルター」採用で、冷蔵室内を清潔に保ちます。
全段ガラス棚で汚れをさっと拭き取れ、お手入れも簡単です。
【静音化設計】 運転音が気になりにくい。 約19dB(A)の静音化設計で運転音が気になりにくいので、ひとり暮らしにはもちろん、2台目の冷蔵庫にもおすすめです。
【使いやすさ】 整理しやすい冷蔵室。 高さがあるものも取り出しやすく、たっぷり収納できるドアポケット。 上段には卵や瓶類などの小物を、中段には高さがある調味料ボトル、下段には2Lのペットボトルを収納できます。
【耐熱トップテーブル】 耐熱温度100℃のトップテーブルには電子レンジやオープンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.