


品番：EA763AP-157A

品名：AC100V/DC12・18・24V コードレス冷温庫(本体)

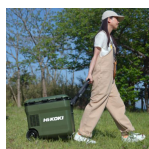

販売価格	79,500円(税抜) / 87,450円(税込)		
カタログ価格	79,500円(税抜) / 87,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UL18DC(NMG)
容量	仕切り板なし:18L 仕切り板あり:左8L・右8L	入力電源	スライド式リチウムイオン電池 14.4V /18V マルチボルト蓄電池(残量表示付) 家庭用交流100V電源(AC100V 50 /60Hz) 車載電源(DC 12/24V)
冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33g)圧縮方式	加温方式	ワイヤヒーター方式
サイズ	340(W)×553(D)×450(H)mm	重量	14.2kg
設定温度	-18℃~60℃17段階温度調整	充電時間	約3時間40分
付属品	ACアダプタ(AC100V・2A)・車載用DCコード・ショルダーベルト・仕切板	使用可能バッテリー	EA813HE-12・16(14.4Vシリーズ) EA813HF-15A・17A・19・21・22 (18Vシリーズ)
蓄電池装着可能数	2個	※注意※	バッテリー・充電器は別売です。

付属の仕切板で庫内を2部屋にセパレート。左右で異なる温度を用途に応じて設定できる!


12V出力ソケットを搭載したことでケトル(別売)や市販品(ファン、電気毛布など)を冷温庫と一緒に使うことができます。

新たにUSB Type-Cも使えるようになり、スマートフォン等の充電が可能です。

5インチのゴム製大形キャスターと引っ張りやすい長めのハンドルで移動もラクラク。

コンセントや車と本体を接続して、蓄電池の充電ができます。保冷・保温しながらの充電も可能です。
暗い場所でも庫内が見やすいLEDライト付
生活防水仕様 防水保護等級IPX4
ドレンコック付

代替品

	<p><b>品番</b> EA763AP-156B</p> <p><b>コメント</b> バッテリー付き 25L</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.