



品番：EA763BC-102

品名：Bluetoothヘッドセット(防水/片耳/耳栓タイプ)

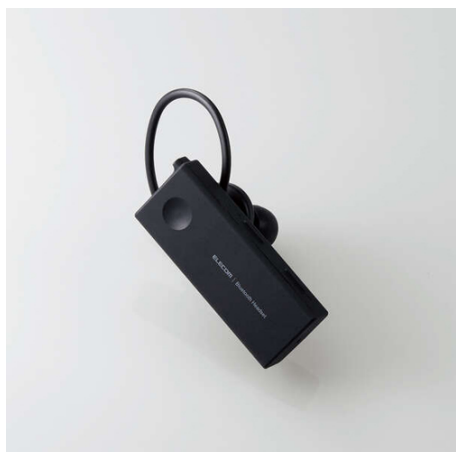

販売価格	5,670円(税抜) / 6,237円(税込)		
カタログ価格	5,670円(税抜) / 6,237円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/19 22:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1863ページ		

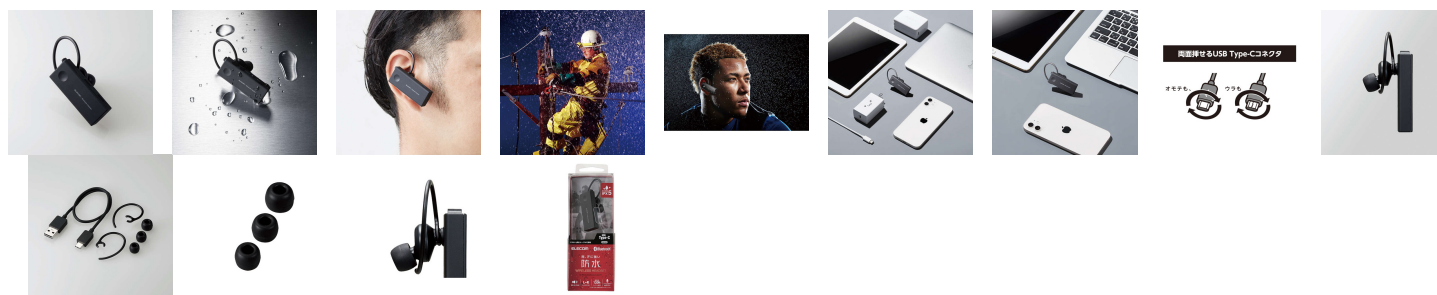

雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応  
USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット

#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	LBT-HSC10WPMPBK
周波数帯域	20~20,000Hz	通信距離	見通し約10m
連続使用時間	約5時間	充電時間	最大2時間
付属品	USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、 イヤーフック(右用/左用)×1、 イヤークャップ(S/M/L)×1	サイズ	25×54×35mm(突起部を除く)
重量	約13g	法令対応	TELEC
通信方式	Bluetooth標準規格 version5.0	出力	Bluetooth power class2
使用周波数帯域	2.4GHz帯	変調方式	FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応Bluetoothプロファイル	HFP、HSP、A2DP、AVRCP	A2DPの対応コーデック	SBC
A2DPの対応コンテンツ	○:SCMS-T	最大登録可能台数	8台

保護			
マルチポイント(同時待受け)	対応	再生周波数帯域(A2DP)	20Hz-20kHz
連続再生最大時間	約5.0時間	連続通話最大時間	約5.0時間
連続待受最大時間	約120時間	電源	DC5V
ドライバーユニット	密閉ダイナミック	マイク型式	エレクトレットコンデンサー型
入力端子	USB Type-C(充電用)	動作時環境条件(温度)	5℃～35℃
動作時環境条件(相対湿度)	20%～80%(ただし、結露無きこと)	カラー	ブラック

雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応した防水設計のBluetoothハンズフリーヘッドセット

携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。

USB Type-C(TM)ポートを搭載し、充電用ケーブルのUSB Type-C(TM)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく挿入可能です。

耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感が高く、雨や騒音時でも聞き取りやすいです。

イヤークラップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。

イヤークラップは3次元的にデザインすることで耳へのストレスを軽減し、また耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、長時間の装着でも快適に使用可能です。

左右それぞれの耳に対応するイヤークラップを付属しているため、左右どちらの耳へも装着可能です。

スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。  
※すべてのスマートフォン及び充電ケーブルでの充電を保証するものではありません。

最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。

ボタン1つでiPhoneのSiri(R)やAndroidスマートフォンのGoogle アシスタントを簡単に呼び出すことができます。

iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。

取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.