


品番：EA763BC-104

品名：Bluetoothヘッドセット(片耳/オープンタイプ)

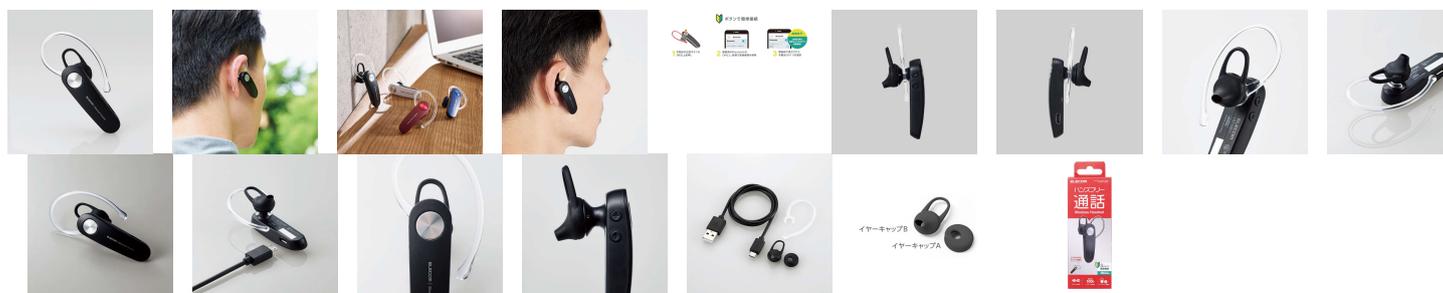

販売価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
カタログ価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/30 13:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1863ページ		



スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです

### 仕様

メーカー	エレコム	型番	LBT-HS11BK
通信距離	約10m※障害物なきこと	連続使用時間	約6時間
充電時間	最大2時間	付属品	USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、イヤーフック1個、イヤークャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み
サイズ	16×55×29(H)mm(突起部を除く)	重量	約9g
法令対応	TELEC	通信方式	Bluetooth標準規格 version5.0
出力	Bluetooth Power Class2	使用周波数帯域	2.4GHz帯
変調方式	FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)	対応Bluetoothプロファイル	HFP、HSP、A2DP、AVRCP
A2DPの対応コーデック	SBC	A2DPの対応コンテンツ保護	○:SCMS-T
最大登録可能台数	2台	連続再生最大時間	約6.0時間

連続通話最大時間	約6.0時間	連続待受最大時間	約100時間
電源	DC5V	ドライバーユニット	密閉ダイナミック
マイク型式	エレクトレットコンデンサー型	入力端子	USB Micro-B(充電用)
動作時環境条件(温度)	5℃～35℃	動作時環境条件(相対湿度)	20%～80%(ただし、結露無きこと)
カラー	ブラック		
ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。			
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。			
スマートフォンやパソコンに、3ステップで簡単に接続可能なBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。			
持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。			
イヤホン部は耳にフィットしやすいオープンタイプで、耳栓タイプが苦手な方でも装着しやすい形状です。			
イヤーフックは透明で目立ちにくいクリアカラーを採用しています。			
イヤークャップやイヤーフックは左右対称の形状のため、左右どちらの耳にも装着可能です。			
マルチファンクションボタンは大きく操作しやすいため、電源のオン/オフ、通話、音楽の再生をスムーズに行えます。			
イヤークャップは、フィット感が選べるように通常のイヤークャップとイヤークャップ付きのイヤークャップの2種類を付属しています。			
ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。			
最大連続待受約100時間、連続通話約6時間、連続音楽再生約6時間の長時間駆動を実現します。			
iPhoneなどの端末画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。			
電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.