


品番：EA763BC-104

品名：Bluetoothヘッドセット(片耳/オープンタイプ)

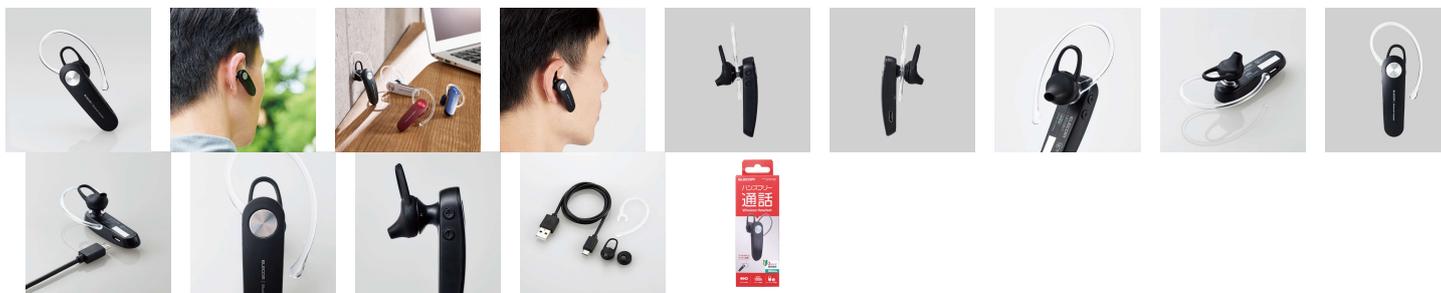

販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/15 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1939ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	LBT-HS11BK
サイズ(W×D×H)mm	約16×55×29(突起部を除く)	重量(g)	約9
周波数範囲	2.4GHz帯	通信距離	約10m※障害物なきこと
充電時間	約2時間	付属品	USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、イヤーフック1個、イヤークャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み
電源	DC5V	通信方式	Bluetooth標準規格 version5.0
対応Bluetoothプロファイル	HFP、HSP、A2DP、AVRCP	使用周波数帯域	2.4GHz帯
法令対応	TELEC	出力	Bluetooth power class2
変調方式	FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)	A2DPの対応コーデック	SBC
A2DPの対応コンテンツ保護	○:SCMS-T	最大登録可能台数	2台
連続再生最大時間	約6.0時間	連続通話最大時間	約6.0時間

連続待受最大時間	約100時間	ドライバーユニット	密閉ダイナミック
マイク型式	エレクトレットコンデンサー型	入力端子	USB Micro-B(充電用)
動作時環境条件(温度)	5℃～35℃	動作時環境条件(相対湿度)	20%～80%(ただし、結露無きこと)
カラー	ブラック		

スマートフォンやパソコンに、3ステップで簡単に接続可能なBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。

持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。

イヤホン部は耳にフィットしやすいオープンタイプで、耳栓タイプが苦手な方でも装着しやすい形状です。

マルチファンクションボタンは大きく操作しやすいため、電源のオン/オフ、通話、音楽の再生をスムーズに行えます。

ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogle アシスタントを簡単に呼び出すことができます。

VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。

イヤーフックは透明で目立ちにくいクリアカラーを採用しています。

左右どちらの耳にも装着可能

イヤークラップやイヤーフックは左右対称の形状のため、左右どちらの耳にも装着可能です。

ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。

イヤークラップは、フィット感が選べるように通常のイヤークラップとイヤークラップ付きのイヤークラップの2種類を付属しています。

iPhoneなどの端末画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。

電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.