


品番：EA763BC-112

品名：1.8m/4極ミニプラグヘッドセット(耳栓タイプ/両耳)

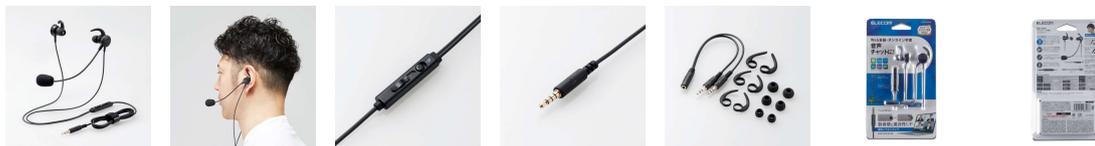

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,420円(税抜) / 5,962円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,420円(税抜) / 5,962円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/06/07 00:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1916ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------|--|------------------|--|
| メーカー | エレコム | 型番 | HS-EP15TBK |
| 仕様 | 両耳タイプ | 周波数帯域 | ヘッドフォン: 20~20,000Hz マイク: 100~10,000Hz |
| コード長 | 約1.8m | 重量 | 9g(ケーブル含まず) |
| 対応機種 | φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindows/パソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン | インターフェイス | φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、φ3.5mm3極ミニプラグ×2 |
| サイズ(W×D×H)mm | 23×26.5×18.5(ケーブル含まず) | カラー | ブラック |
| ヘッドフォン・スピーカー方式 | ダイナミック型(ステレオ) | ヘッドフォン・ドライバーユニット | 直径10mm |
| ヘッドフォン・最大許容入力 | 5mW | ヘッドフォン・インピーダンス | 32Ω |
| ヘッドフォン・ボリューム調整 | 有り | マイク・マイク方式 | エレクトレットコンデンサー方式 |
| マイクアーム長さ | 125mm | マイク・ミュート機能 | 有り |

| | | | |
|--|-------------|----------|---|
| マイク・指向性 | 無指向性 | マイク・入力感度 | -42dB±3dB |
| 重量(g) | 9g(ケーブル含まず) | 付属品 | 変換ケーブル(φ3.5mm4極ミニジャック-φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、3Dイヤークラム(S/M/L)、イヤークラップ(S/M/L)、ウインドスクリーン |
| オンラインゲーム、ビデオ会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのヘッドセットです。 | | | |
| 音声をしっかり聞き取れ、遮音性に優れた両耳耳栓タイプです。 | | | |
| 軽量のCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 | | | |
| 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 | | | |
| 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 | | | |
| 髪型の乱れを気にせずに装着できる耳栓タイプです。音声をしっかり聞き取れ、遮音性に優れた両耳耳栓タイプです。遮音性が高く耳にフィットし、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 | | | |
| 10mmのダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 | | | |
| イヤークラップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 | | | |
| 耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤークラムを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 | | | |
| マイクには息によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 | | | |
| マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 | | | |
| φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 | | | |
| φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|--------------|
|  | 品番 | EA763BC-112A |
| | コメント | オーバーヘッドタイプ |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.