


品番：EA763BC-114

品名：1.8m/USBヘッドセット(耳栓タイプ / 両耳)

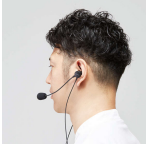

販売価格	6,350円(税抜)／6,985円(税込)			
カタログ価格	6,350円(税抜)／6,985円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/08 15:33現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1916ページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	HS-EP15UBK
仕様	両耳タイプ	形式	ダイナミック型(ステレオ)
コード長	約1.8m	重量	9g(ケーブル含まず)
周波数帯域	ヘッドフォン:20～20,000Hz マイク:100～10,000Hz	対応機種	USB端子を装備したWindows/パソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
インターフェイス	USB	マイク・マイク方式	エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン・ドライバーユニット	直径10mm	ヘッドフォン・最大許容入力	5mW
ヘッドフォン・インピーダンス	32Ω	ヘッドフォン・ボリューム調整	有り
マイクアーム長さ	125mm	マイク・ミュート機能	有り
マイク・指向性	無指向性	マイク・入力感度	-42dB±3dB
マイク・インピーダンス	2.2kΩ	色	ブラック
サイズ(W×D×H)mm	23×26.5×18.5(ケーブル含まず)	付属品	3Dイヤークッション(S/M/L)、イヤークラップ(S/M/L)、ウインドスクリーン

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセット

音声をしっかり聞き取れ、遮音性に優れた両耳耳栓タイプです。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
髪型の乱れを気にせずに装着できる耳栓タイプです。音声をしっかり聞き取れ、遮音性に優れた両耳耳栓タイプです。遮音性が高く耳にフィットし、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。
新開発のφ10mmのダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
軽量のCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤークラムを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
自由自在にマイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。

代替品

	品番 EA763BC-114A コメント オーバーヘッドタイプ
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.