


品番：EA763BC-8

品名：1.8m タブレット用ヘッドセット(4極/ソフトイヤークッション)

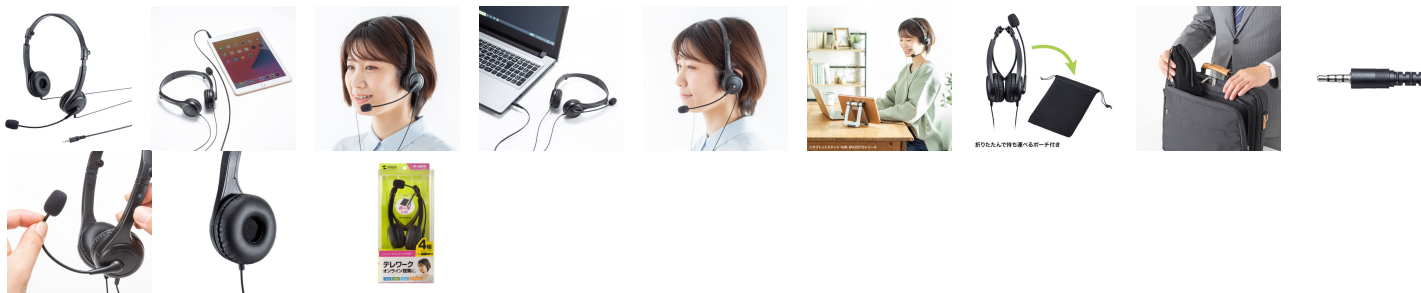

販売価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
カタログ価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 13:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1862ページ		



持ち運びや収納に便利な折り畳み式のヘッドセット

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HS407BK
<ヘッドホン部>			
形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)	スピーカーユニット直径	30mm
周波数特性	20~20000Hz	インピーダンス	32Ω±15%
ボリューム調整	○(手元スイッチ)	最大入力	30mW
材質	ソフトイヤークッション	サイズ	小型
装着タイプ	オーバーヘッドタイプ	ステレオ対応	○
<マイクロホン部>			
形式	コンデンサータイプ	指向性	単一指向性
周波数特性	100~10000Hz	入力感度	-36dB±3dB(OdB=1V/Pa 1KHz) -56dB±3dB(OdB=1V/ubar 1KHz)
ウインドスクリーン(スポンジ)	○		

<共通仕様>

プラグ形状	直径3.5mm4極ミニプラグ	ケーブル長	約1.8m
サイズ	W157×D55×H165mm	重量	約95g(ケーブル含む)
セット内容	本体、ポーチ	対応機種	直径3.5mm4極ミニプラグに対応した タブレット・スマートフォン・パソコン

コンパクトに折りたたためて収納や持ち運びに便利です。

まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。

やわらかく装着感に優れたソフトイヤーパッドです。

ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。

持ち運びに便利なポーチ付きです。

タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。

ZoomやSkypeなどのインターネット通話に対応しています。

《ご注意》※ソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

ボリュームコントロール付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.