


品番 : EA763BC-8

品名 : 1.8m タブレット用ヘッドセット(4極/ソフトイヤーパッド)



販売価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 12:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1914ページ		

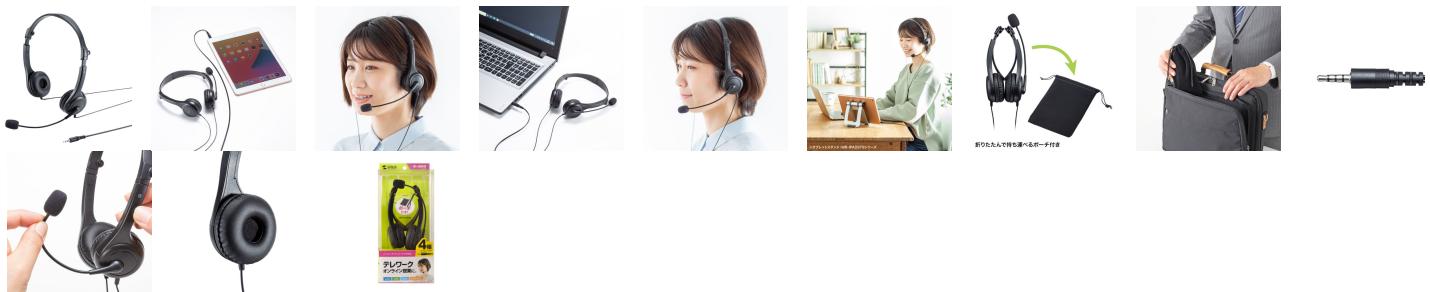

持ち運びや収納に便利な折り畳み式のヘッドセット

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HS407BK
<ヘッドホン部>			
形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)	スピーカーユニット直径	30mm
周波数特性	20~20000Hz	インピーダンス	32Ω±15%
ボリューム調整	○(手元スイッチ)	最大入力	30mW
材質	ソフトイヤーパッド	サイズ	小型
装着タイプ	オーバーヘッドタイプ	ステレオ対応	○
<マイクロホン部>			
形式	コンデンサーティプ	指向性	单一指向性
周波数特性	100~10000Hz	入力感度	-36dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz) -56dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
ウインドスクリーン(スポンジ)	○		

形式	コンデンサーティプ	指向性	单一指向性
周波数特性	100~10000Hz	入力感度	-36dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz) -56dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
ウインドスクリーン(スポンジ)	○		

<共通仕様>

プラグ形状	直径3.5mm4極ミニプラグ	ケーブル長	約1.8m
サイズ	W157×D55×H165mm	重量	約95g(ケーブル含む)
セット内容	本体、ポーチ	対応機種	直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン

コンパクトに折りたためて収納や持ち運びに便利です。

まわりの雑音を拾いにくい單一指向性マイクを採用しています。

やわらかく装着感に優れたソフトイヤーパッドです。

ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。

ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。

持ち運びに便利なポーチ付きです。

タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。

ZoomやSkypeなどのインターネット通話に対応しています。

《ご注意》※ソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

ボリュームコントロール付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.