


品番 : EA763BC-81

品名 : 1.8m USBヘッドセット(折りたたみ式/ホーチ付)

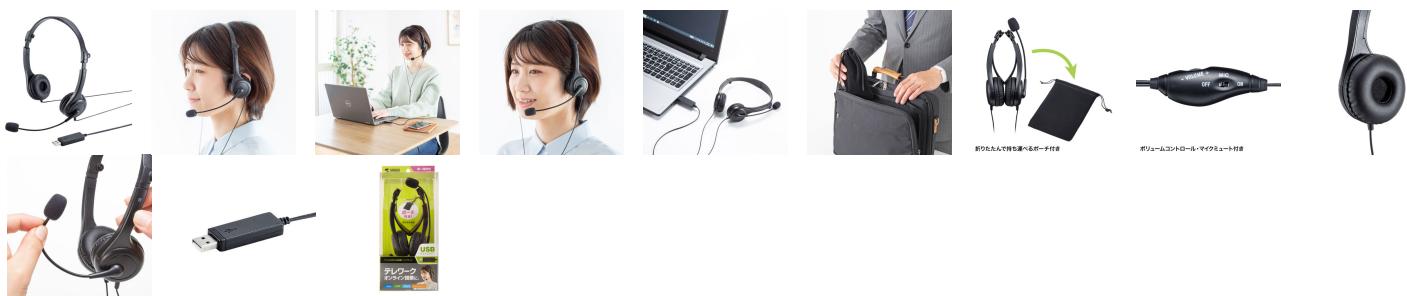

販売価格	6,900円(税抜) / 7,590円(税込)		
カタログ価格	6,900円(税抜) / 7,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 00:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1914ページ		



持ち運びや収納に便利な折り畳み式のUSBヘッドセット

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-HSU18BK
<ヘッドホン部>			
形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)	周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±15%	最大入力	30mW
<マイクロホン部>			
形式	コンデンサーライプ	指向性	単一指向性
周波数特性	100~10,000Hz	入力感度	-36dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz) -56dB±3dB(0dB=1V/ubar, 1kHz)
<共通仕様>			
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)	ケーブル長	約1.8m
重量	約110g(ケーブル含む)	セット内容	本体、ポーチ

対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、 Mac OS X 10.3～10.11、Chrome OS※Chrome OS対応に関してはサン ワサプライWeb対応表をご確認くださ い。	
コンパクトに折りたためて収納や持ち運びに便利です。		
まわりの雑音を拾いにくい單一指向性マイクを採用しています。		
やわらかく装着感に優れたソフトイヤーパッドです。		
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。		
ウインドスクリーン(マイクスponジ)付きで息によるノイズを軽減します。		
持ち運びに便利なポーチ付きです。		
ZoomやSkypeなどのインターネット通話に対応しています。 《ご注意》※ソフトウェアのサポートは一切行っておりません。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.