


品番：EA763CF-23

品名：40W 防滴形ワイヤレスアンプ(300MHz帯)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 158,000円(税抜)／173,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 158,000円(税抜)／173,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/03 11:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |

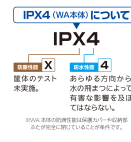


| | | | |
|--------|---|--------|--|
| メーカー | ユニペックス (UNI-PEX) | 型番 | WA-371SU |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) または 単2アルカリ電池×10本 または 専用ニカド蓄電池WBT-2001 | 出力 | AC時:40W(最大出力:60W) DC時:22W(最大出力:30W) |
| 消費電力 | 30W | 電池持続時間 | アルカリ電池:約4.5時間、 ニカド電池:約3.5時間 |
| 周波数特性 | 50～15kHz(編差-2dB±3dB) | ひずみ率 | 5%以下(1kHz定格時) |
| 信号対雑音比 | 70dB以上 | ライン出力 | 0dBV±3dB、1kΩ、不平衡 (3極大形単頭ジャック) |
| 使用温度範囲 | 0℃～+40℃ | 外装材質 | ABS樹脂(ケース) |
| サイズ | 238(W)×365(D)×548(H)mm | 重量 | 10.6kg |
| 再生機能 | CD・SD・USB | | |

| |
|--------------------------------------|
| 300MHz帯ワイヤレスアンプ |
| シングル方式 |
| 電池別売 |
| ワイヤレスマイク別売 |
| ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 |

| |
|---|
| 定格40W、最大60Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 |
| CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。 |
| コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 |
| マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 |
| 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー＋外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 |
| トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 |
| ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 |
| 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 |
| 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 |
| IPX4 (防滴形) |

代替品

| | | |
|---|------|------------|
|  | 品番 | EA763CF-25 |
| | コメント | 再生機能:無し |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.