 



品番：EA763CS-11

品名：20W スピーカー



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/15 22:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

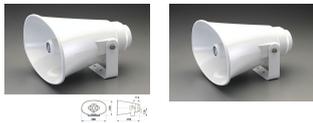

### 仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	CV-381A
車載適合品			
IP値	65	定格入力	20W
定格インピーダンス	8Ω	出力音圧レベル	107dB(1W/1m)
再生周波数帯域	250Hz~6.3kHz (偏差 20dB以内)	指向角度	水平40°垂直40° (2000Hz/ー 6dB)
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカに準拠	材質	ホーンマウス: ASA樹脂、 レフレクター: ASA樹脂、 カバー: ASA樹脂、 ブラケット: SPHC
サイズ	386×236×358mm	重量	2.6kg
取付金具	U字形ブラケットL形		

楕円形中口径車載拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーで、中、小形自動車での宣伝広報に好適です。

振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質は際めて明快です。

外部にステンレス製のボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。

指向角度:水平40°垂直40°(2000Hz/−6dB)

適用規格:JIS C 5504 ホーンスピーカに準拠

### 代替品



品番 EA763CS-7A

コメント 定格入力15W

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.