


品番：EA763FB-4B

品名：AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 75 (2026/04/09 20:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0061ページ		

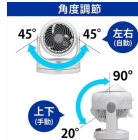

### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-HM23
サイズ	354(W)×232(D)×400(H)mm (電源コード含まず)	羽サイズ(枚数)	23cm(3枚)
重量	約3.0kg	電源	AC100V (50/60Hz共用)
消費電力	【首振り固定時】 50Hz:20W / 23W / 26W 60Hz:21W / 24W / 26W 【左右首振り時】 50Hz:23W / 25W / 28W 60Hz:23W / 26W / 29W	風量調整	3段階(1・2・3)
静音	○	角度調整	6段階(-20°~90°・6段階)
コード長さ	約1.4m	材質	ポリプロピレン、HIPS、ABS、Fe
カラー	ブラック	適応床面積	~20畳
回転数	50Hz:1300回/分 60Hz:1495回/分 ※強運転時		

扇風機よりもパワフル送風のサーキュレーターです。

直線的なパワフル送風で室内の空気を循環させ、夏は冷房、冬は暖房効率を上げ一年中使えます。

温度設定を抑えられるので消費電力が少なく省エネにつながります。

静音モード搭載で35dB以下の静かなサーキュレーターです。

自動で左右に首を振る首振り機能付きです。


3段階の風量調整と正面から上90度、下20度まで縦方向角度調整ができます。

事故・ケガ防止のため羽根に指が届きにくい安全設計です。

室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。

スパイラル気流とは、直線的な遠くまで届く強い風のことです。室内の温度差のある空気を循環させるのに適しています。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA763FB-9A</p> <p><b>コメント</b> 仕様ご確認下さい。</p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.