


品番：EA763H-1

品名：[充電式] FM/AMラジオ(本体)

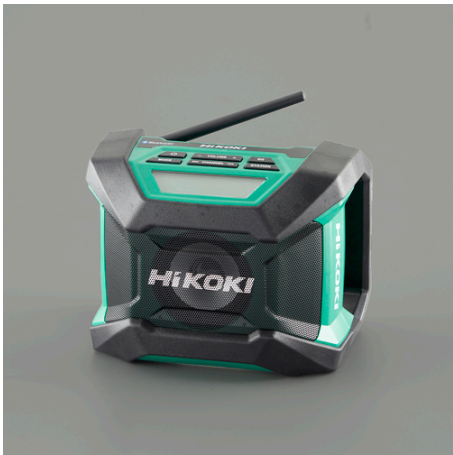

販売価格	19,800円(税抜)／ 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/12/15 07:04現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UR18DA
サイズ(W×D×H)mm	240×185×176	電源	14.4V/36V(バッテリー別売)
重量	1.8kg(電池含まず)	付属品	ACアダプター
使用時間(目安)	3.0Ah:約18時間 4.0Ah:約24時間 5.0Ah:約30時間 6.0Ah:約36時間	周波数帯域	FM: 76～108MHz AM: 522～1,710kHz
アンテナ	FM: 可倒式ラバーアンテナ AM: フェライトバーアンテナ(内蔵)	Bluetooth	使用周波数帯域: 2.4GHz帯(2.400～2.4835GHz) 変調方式: FHSS変調方式、BluetoothR標準規格Ver.4.2 BR/EDR 対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile) Class 2
スピーカー	8W×1個	実用最大出力	ACアダプタ使用時: 7W リチウムイオン電池使用時: 14.4V: 5W、18V: 7W マルチボルト蓄電池: 7W
イコライザーボタン	高音域と低音域の音質を15段階(－7～0～＋7)で調節することができます。	対応バッテリー	EA813HE-16、EA813HF-15A、-17A、-19、-21、-22

対応充電器	EA813H-10B、-18A	注意	バッテリー、充電器は別売です。
FM・AMラジオ			
防災用として停電時もお手持ちのHiKOKI製バッテリーが使用できます。			
Bluetooth対応機器と接続ができるため、ワイヤレススピーカーとしても使用できます。			
バックライト付			
小形・軽量で持ち運びや収納に便利			
シンプル機能でわかりやすい			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.