


品番 : EA763Y-22K

品名 : 5.0kg/562x572x880mm 全自動洗濯機

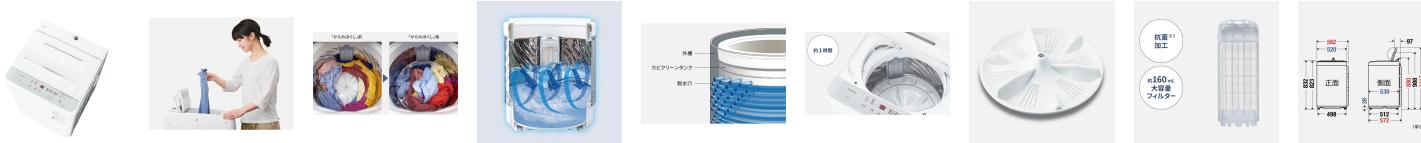

販売価格	54,900円(税抜)／60,390円(税込)		
カタログ価格	54,900円(税抜)／60,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NA-F5B3-H
容量(kg)	洗濯:5 脱水:5	消費電力(50/60Hz)	400/430W
サイズ	562(W)×572(D)×880(H)mm	重量	28kg
カラー	ライトグレー	運転音	洗濯時:39dB 脱水時:49dB
運転時間	定格洗濯時:約40分	コース	おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥
洗浄方式	ビックウェーブ洗浄	パルセーター	ビッグウイングパルセーター
標準使用水量	114L	排水ホース取り出し	左・右2方向(後出し・伸縮式)
対応防水フロアー	奥行(内寸)540mm以上	毛布洗い	2.8kg以下
からみほぐし	おまかせ(1.2kg～3.5kg)	予約タイマー	1～24時間後:すすぎ1回、お急ぎ 2～24時間後:おまかせ、つけおき、毛布

			※手洗い・槽洗浄(1時間)・槽洗浄(11時間)・槽乾燥コースでは予約設定できません。
待機電力ゼロ	○	付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給水ホース</li> <li>・外部排水ホース</li> <li>・保護カバー</li> </ul>
<p><b>自動でつけおき洗浄「つけおきコース」</b>        洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。        (容量3.5kg以下・運転時間約85分)</p>			
<p><b>抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載</b>        水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまたま糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。</p>			
<p><b>槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き</b></p>			
<p><b>槽乾燥コース</b>        約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。        週に1回のお手入れが目安です。</p>			
<p><b>槽洗浄(1時間)コース</b>        市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。        約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。        月に1回のお手入れが目安です。</p>			
<p><b>槽洗浄(11時間)コース</b>        本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。</p>			
<p><b>水位が低いときでもしっかり洗いの「ビッグウェーブ洗浄」</b></p>			
<p><b>軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」</b></p>			
<p><b>ふたロック・チャイルドロック機能付</b></p>			
<p><b>使いやすいデジタル表示付き操作パネル</b></p>			
<p>終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。</p>			
<p>給水ホースの長さ: 約80cm        排水ホースの長さ: 約123cm</p>			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.