


品番：EA764A-228

品名：Bluetoothヘッドセット(超軽量/両耳/ヘッドバンド)

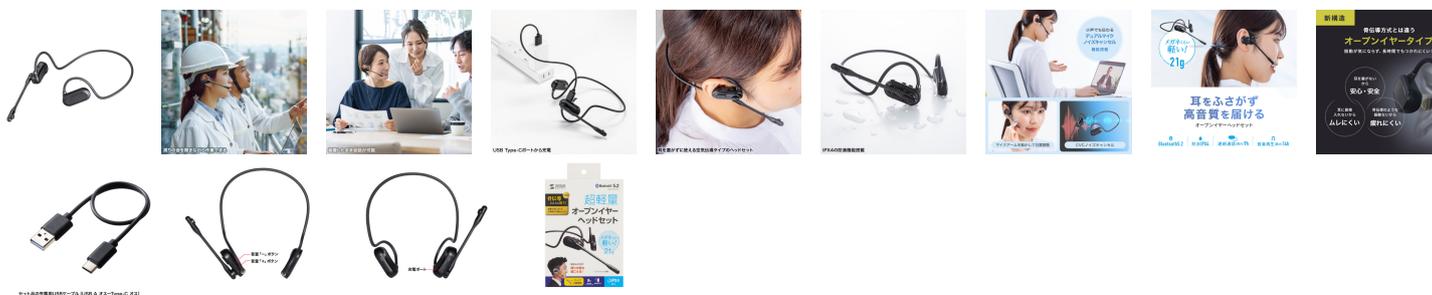

販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/12 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



つけていても違和感がないくらい超軽量

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTSH71BK
伝送方式	GFSK	対応コーデック	SBC
SCMS-T	対応	適合規格	Bluetooth 5.2
周波数範囲	2.4GHz帯	送信出力	Class2
通信距離	最大約10m ※使用環境によって異なります。	対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP
電源	リチウムポリマーバッテリー 充電時間/2時間 連続再生最大時間/8時間(70%の音量では14時間) 連続通話最大時間/6時間(70%の音量では9時間) 連続待受最大時間/220時間	防水規格	IPX4
再生周波数帯域	20-20000Hz	マイク感度	Main MIC/-38±2dB Sub mic/-40±1dB
ドライバユニットサイズ	16ohm 15×11mm	マイク指向性	単一指向性

充電ポート	USB Type-C	接続方式	Bluetooth
ノイズキャンセル	CVC (ICによるもの) デュアルマイクノイズキャンセル	サイズ	約W139×D110×H48mm
重量	約21g	セット内容	ヘッドセット、充電用USBケーブル
バッテリー個数	1	バッテリー種類	Lithium-ion
バッテリー重量	8.5g	バッテリー容量	400mah
バッテリー電力量	1.48wh	バッテリー電圧	3.7V
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど ※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。 ※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。 ※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2.4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。 ※class1の機器との接続も可能です。		
耳を塞がずに使える空気伝導タイプのヘッドセットです。周りの音を聞きながら作業したり、耳が蒸れにくくなり快適に使用することができます。			
わずか21gの超軽量です。非常に軽いので耳が痛くなりにくくなっています。			
通話用とノイズキャンセル用の2つのマイクを搭載しています。小声でも相手にしっかり伝わる単一指向性のロングマイク+デュアルマイクです。自分の声は口元に来る単一指向性のロングマイクでしっかり拾い、周りのノイズはノイズキャンセル用のマイクでノイズ低減ができます。			
CVCノイズキャンセルで更にノイズを低減します。ICによるCVC (CLEAR VOICE CAPTURE) を搭載しています。			
IPX4の防滴機能があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.