


品番：EA764A-69A

品名：74x125x100mm スマートフォン用車載ホルダー-(吸盤式)

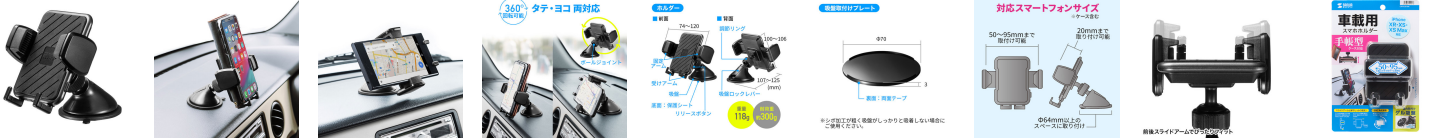

販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/19 11:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2459ページ		



手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50～95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAR-HLD11BK
対応サイズ	幅50～95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)	サイズ	74×125×100(H)mm
重量	約118g	耐荷重	約300g
カラー	ブラック	材質	メインの材質:ABS ホルダー前面:シリコン

吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。

固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。

ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです

360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。

粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。

サイズ(W×D×H)mm	約W74×D125×H100mm	適用スマートフォン/タブレットサイズ	幅50～95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン
セット内容	本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート		

手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50～95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.