


品番：EA764AA-147B

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(BlueLED/赤)

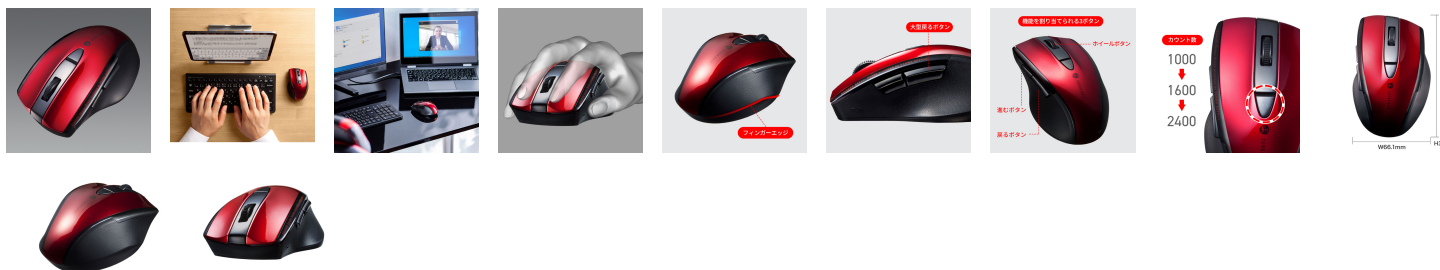

販売価格	3,530円(税抜) / 3,883円(税込)		
カタログ価格	3,530円(税抜) / 3,883円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/29 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1866ページ		



### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BTBL167R
重量	約66g(電池含まず)	サイズ(W×D×H)mm	約66.1×104×39.7
カラー	レッド	分解能	1000・1600・2400カウント/インチ
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)	ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン ※macOSで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OSドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 ※サイドボタンの「戻る・進む」機能はWindowsのみの対応です。
周波数範囲	2402~2480GHz	通信範囲	最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
プロファイル	HID (Human Interface Device Profile)	使用可能電池	単4乾電池×2本

電池性能	連続動作時間:約175時間 連続待機時間:約12727時間 使用可能日数:約289日 ※1日8時間のパソコン作業で、マウスを5%行った場合(充電は満充電時) ※時間については、環境(温度・電池性能)によって異なります。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。	対応OS	Windows10・8.1・8 macOS10.13~10.15 Andoroid7~10 iPadOS13~14 ChromeOS ※機種により対応できないものもあります。
適合規格	Bluetooth Ver.5.1 Class2	付属品	単4乾電池×2(テスト用)、取扱説明書・保証書

手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のBluetoothマウスです。

左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。

「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップ形状に対応した形状です。

使用頻度の高い「戻るボタン」を「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。

赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。

不使用時の電池消費を防止する電源ON/OFFスイッチ付です。

Andoroid搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.