


品番：EA764AA-17G

品名：マウス(有線/BlueLED/ブラック)

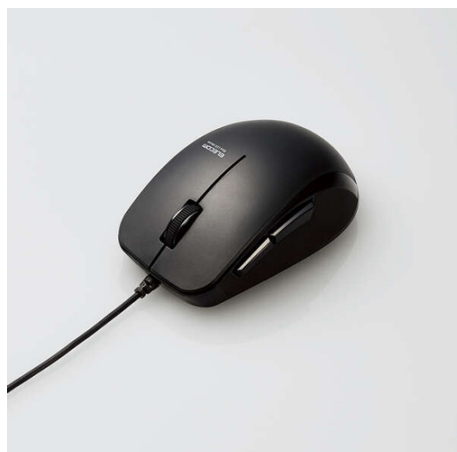

販売価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
カタログ価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/21 23:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1864ページ		



日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!

手にピタッ!と馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの5ボタンBlueLED静音マウス

仕様

メーカー	エレコム	型番	M-BL28UBSKBK
インターフェイス	USB	サイズ(W×D×H)mm	65.5×98.4×39.6
重量	72.2g(コード含む)	コード長	1.0m
分解能	2000カウント/インチ	対応OS	Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)～macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状	USB(A)オス	対応機種	USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
読取り方式	光学センサー方式	LED色	ブルー
ボタン数	5個 ※ホイールボタン含む	ホイール数	1個
電源	USBバスパワー	定格電圧	5V

色	ブラック	注意事項	※ご使用いただくうちに、汗や油によってマウスのラバー部分に白い粉のようなものが現れることがございます。こまめにお手入れをしてお使いください。
手に心地良くなじむ“手にびた”設計のため、疲れにくく、握りやすい有線マウス。			
マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。			
安心の抗菌仕様:JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。			
標準的なMサイズのため、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。			
本体側面に、手の滑りを防ぐラバーグリップを採用しています。			
挿すだけですぐに使える有線接続タイプです。ドライバなどのインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能です。			
ノートパソコンでの使用に最適なケーブル長1mです。			
BlueLEDを搭載:小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。			
スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントを採用しています。			
ネットの閲覧などの操作に便利な「進む」・「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。			
エレコムマウスアシスタント:無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.