


品番：EA764AB-101

品名：89x127x21mm ワイヤレステンキーボード

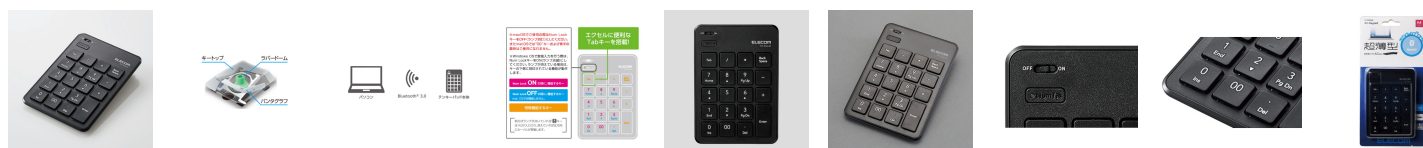

販売価格	7,490円(税抜) / 8,239円(税込)		
カタログ価格	7,490円(税抜) / 8,239円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 18:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1871ページ		



最薄部わずか6.5mmの薄型設計

USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth(R)タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth(R)薄型テンキーボード

仕様

メーカー	エレコム	型番	TK-TBP020BK
対応OS	Windows 11、Windows 10、 Windows 8.1、Windows 7、 Windows XP、macOS HighSierra (10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	対応機種	Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応した Windows、macOS搭載機
カラー	ブラック	電源	単4電池×1本(付属)
サイズ	89(W)×127.5(D)×21(H)mm	重量	100g
電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m	接続方式	Bluetooth(R)無線方式
通信方式	GFSK方式	電波周波数	2.4GHz
接続可能台数	1台のみ	キータイプ	パンタグラフ
キー配列	20キー	キーピッチ	19mm

キーストローク	2mm	電池寿命	アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 ※メーカーテスト値
対応プロファイル	HID(Human Interface Device)	適合規格	Bluetooth 3.0 Class2
Bluetooth Rに対応			
「Tab」、「00」キー搭載			
最薄部がわずか6.5mmの薄型設計で、場所を選ばずに使用できるBluetooth(R)薄型テンキーパッドです。			
キータイプにはノートパソコンのキーボードと同じ軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。			
Bluetooth(R)3.0 Class2規格に適合し、対応するパソコンであればレシーバーを接続することなくワイヤレスで使用可能です。			
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。			
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。			
コンパクトながら打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用しています。			
キーそれぞれが独立した「アイソレーション設計」により、長い爪も引っかかりにくく、快適なタイピングを実現します。			
本体正面に電源ON/OFFスイッチを搭載しています。			
NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを搭載しています。			
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプ搭載			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.