


品番：EA764AB-13B

品名：452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)

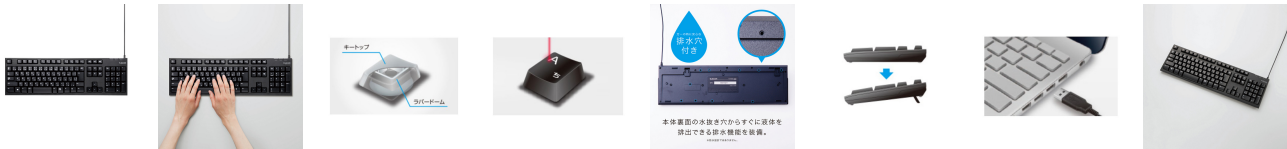

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,300円(税抜) / 2,530円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,300円(税抜) / 2,530円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/05 00:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1869ページ                      |      |   |



安心の1000万回高耐久性キーを採用!  
入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード

#### 仕様

|          |  |        |   |
|----------|--|--------|---|
| メーカー     | エレコム   | 型番     | TK-FCM062BK   |
| インターフェイス | USB  | テンキー   | 有   |
| 対応OS     | Windows 11、Windows 10、<br>Windows 8.1、Windows 7、<br>Windows Vista、Windows XP<br>※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 | 対応機種   | USBポートを装備したWindows搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、Wii、Wii U |
| サイズ      | 452(W)×138(D)×29.6(H)mm(スタンド時高さ:41mm)  | 重量     | 586g  |
| ケーブル長    | 1.6m   | コネクタ形状 | USB(A)オス  |
| カラー      | ブラック   | キータイプ  | メンブレン   |
| キー配列     | 日本語108キー   | キーピッチ  | 19mm  |
| キーストローク  | 4mm  | 電源方式   | USBバスパワー  |
| サイズ分類    | フルサイズ  |        |   |

入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボードです。

キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。

打鍵しやすいキーピッチ19mmと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。

キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。

傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。

本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。  
※防水設計ではありません。

キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。

パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。

パソコンの他に、Wii、WiiUでも使用可能です。

専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。

### 代替品



**品番** EA764AB-21C

**コメント** 仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.