


品番：EA764AB-153A

品名：2.5m クリップ付PCマイク

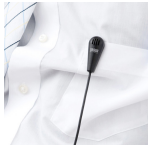

販売価格	2,170円(税抜)／2,387円(税込)		
カタログ価格	2,170円(税抜)／2,387円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/17 12:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1857ページ		





仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MC24N
接続方式	ステレオミニプラグ	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
サイズ	23(W)×20(D)×47(H)mm	重量	38g(アタッチメント含む)
インピーダンス	1.5kΩ	ケーブル長	2.5m
プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ ※3極仕様です。4極仕様には対応しません。	指向性	無(全)指向性
形式	コンデンサータイプ	形状	ピン
周波数特性	40～16000Hz	入力感度	−40dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) −60dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
動作電圧	3V	対応機種	マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン ※Apple Macシリーズには対応しません。

		※4極仕様（マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの）のパソコンやタブレットには対応しません。
SkypeやWindows Liveメッセージなどに対応しています。		
クリップ付きでピンマイクとして使えます。		
ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属（背面両面テープ付き）です。		
2.5mのロングケーブルでパソコンから離れて使えます。		
幅広く音を拾える無（全）指向性でWEB会議などに最適です。		
アタッチメント付		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.