


品番：EA764AB-173

品名：ワイヤレスマイクシステムセット(マイク2台付)

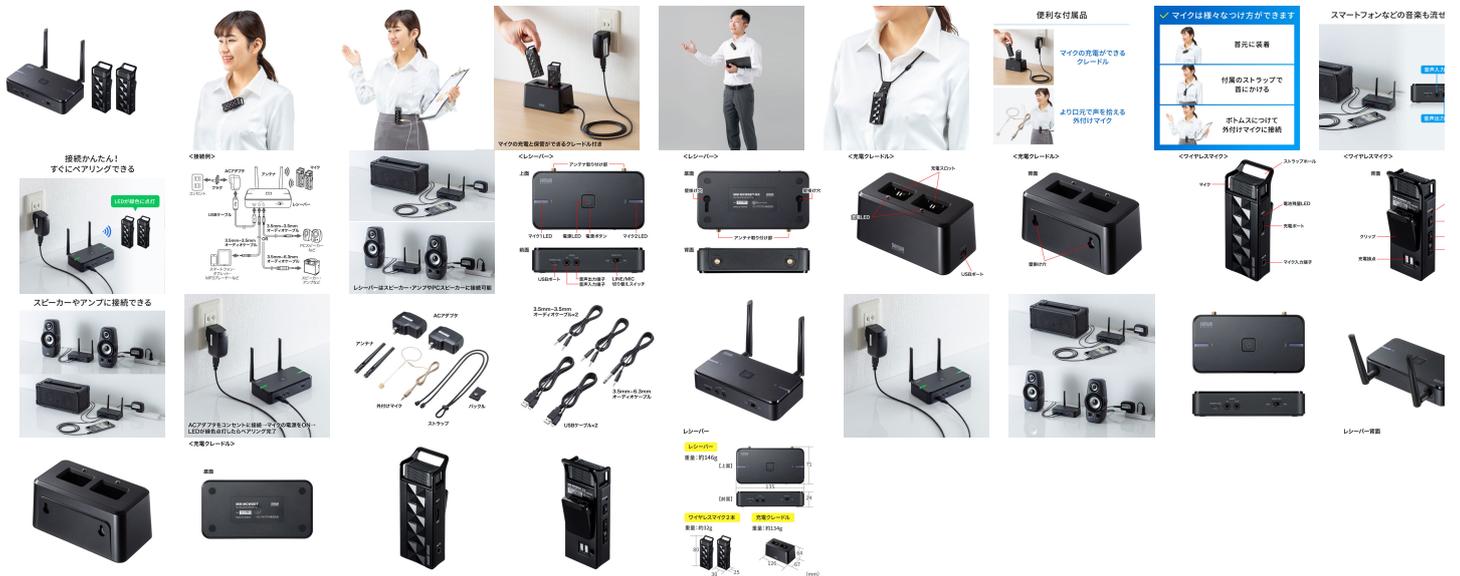

販売価格	72,400円(税抜) / 79,640円(税込)		
カタログ価格	72,400円(税抜) / 79,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/26 04:14現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	1910ページ		



教室や会議室での使用・設置に最適な高性能小型ワイヤレスマイク(2台セット)。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MCWSET
<レシーバー>			
周波数帯域	2400~2483.5MHz	変調方式	FHSS
通信可能範囲	約15~20m(障害物のない環境の場合)	端子	音声入力端子×1、音声出力端子×1
電源	ACアダプタ(DC5V/2A)	使用可能温度	0~40℃
サイズ・重量	約135(W)×71(D)×24(H)mm・約146g		
<マイク>			

周波数帯域	2400～2483.5MHz	変調方式	FHSS
通信可能範囲	約15～20m(障害物のない環境の場合)	端子	マイク入力端子×1、充電用端子×1
マイク形式	コンデンサータイプ	指向性	単一指向性
周波数特性	100～8000Hz	入力感度	-39dB±3dB(OdB=1V/Pa 1kHz) -59dB±3dB(OdB=1V/ubar 1kHz)
電源	内蔵リチウムイオン電池(3.7V /350mAh)	充電時間	約3時間
連続使用時間	約8時間(50%音量で使用した場合)	使用可能温度	0～40℃
サイズ・重量	約30(W)×25(D)×80(H)mm・約32g		

<充電用クレードル>

電源入力	5V430mA	電源出力	DC5V/2A
充電時間	約3時間	充電台数	2台
使用可能温度	0～40℃	サイズ・重量	約126(W)×67(D)×64(H)mm・約134g
セット内容	ワイヤレスマイク×2、レシーバー×1、充電クレードル×1、アンテナ×2、ACアダプタ×2、プラグ×2、USBケーブル×2、オーディオケーブル(3.5mm-3.5mm)×2、オーディオケーブル(3.5mm-6.3mm)×1、ストラップ用バックル×1、ストラップ×1、外付けマイク×1、マイクスポンジ×1、取扱説明書、保証書 《ご注意》※実際の通信距離や連続使用時間は使用環境や使用状況によって短くなることがあります。		

高性能小型ワイヤレスマイク2台+レシーバーのセットです。

先生2人で、または先生と生徒など2台同時に使用できます。

レシーバーはスピーカー・アンプやPCスピーカーに接続できます。

外部AUDIO IN端子付きでオーディオ機器の音声も同時に入力できます。

内部アースにより接続するスピーカーの電流ノイズをカットします。

レシーバーは壁掛け穴付きで教室の壁などに設置できます。

充電と保管ができる便利なクレードル付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

