


品番：EA764AB-234

品名：436x125x20mm ワイヤレスキーボード (薄型/抗菌)

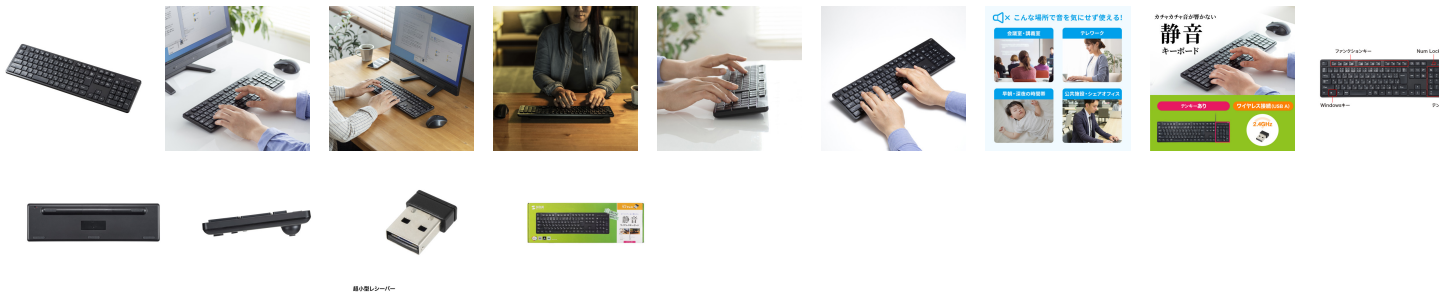

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,730円(税抜) / 6,303円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,730円(税抜) / 6,303円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/22 15:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1870ページ | | |



快適に入力できるスタンダードサイズのパンタグラフキーボードワイヤレスタイプ

仕様

| | | | |
|-----------|---------------------|---------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-WL33BK |
| <キーボード仕様> | | | |
| キー数 | 112キー | キーピッチ | 19mm |
| キー表示 | 日本語 | キーストローク | 2.3±0.3mm |
| 動作力 | 58±8g | キースイッチ | パンタグラフ方式 |
| ワイヤレス方式 | 2.4GHz RF電波方式 | バッテリー寿命 | 連続動作時間420時間※バッテリーの寿命はアルカリ乾電池使用時のサンワサプライ社想定使用時間です。使用方法や環境(温度・電池性能)によって大きく異なります。 |
| サイズ | W436.3×D124.6×H20mm | 重量 | 約453g |
| 材質 | ABS | 付属品 | レーザー、単四乾電池×2(テスト用) 取扱説明書 |
| <受信機> | | | |
| | | | |

| | | | |
|----------|---|------|----------------------|
| インターフェース | USB HID1.1準拠 | コネクタ | USB Aコネクタ |
| 受信距離 | 最大約10m※受信距離は使用環境によって異なります。 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 | | |

ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。

電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。ケーブルの煩わしさを解消し最大10m離れた場所からでも動作可能です。

誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。

キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります

音量調整ボタンやパソコン標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付きです。

薄型のキーボードでデスク面との差が少なく手首や肩への負担を軽減します。

未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。

NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。

キーボード本体にレシーバーを収納できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.