


品番 : EA764AB-240

品名 : 391x129x29mm コンパクトキーボード(USB2.0付)

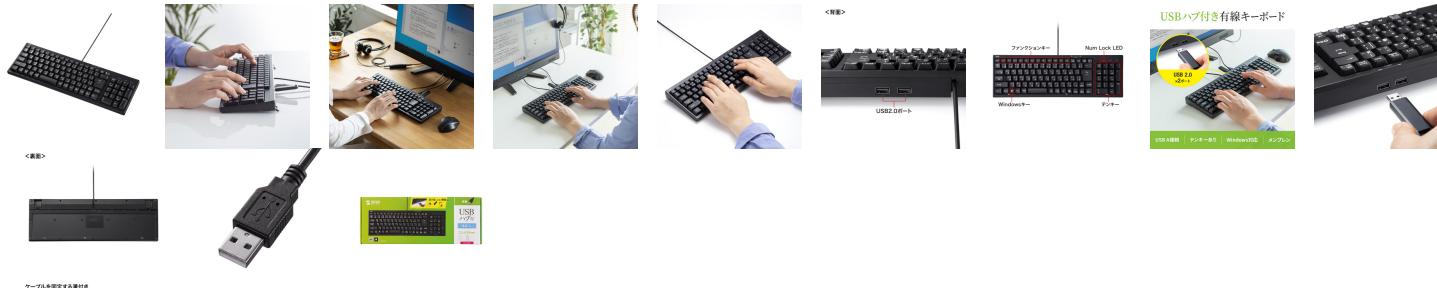

販売価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 14:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1923ページ		



USB2.0ハブを2ポート内蔵したコンパクトフルキーボード

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SKB-KG2UH2BK
インターフェース	USB(Aコネクタタイプ)	テンキー	有
ポート数	USB2.0×2	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機	キー数	103キー

	器の2ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。		
キーピッチ	19mm	キー表示	日本語
キーストローク	3.8±0.3mm	動作力	55±10g
キースイッチ	メンブレン	サイズ	W391.1×D129.1×H29.26mm
重量	480g	ケーブル長	1.5m
セット内容	本体、取扱説明書		

幅400mm以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付きのフルキーボードです。

USB2.0ハブを2ポート内蔵しています。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。

キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチです。

文字の耐久性に優れたレーザー刻印を採用しています。

邪魔な時はキーボードを立てる事も可能です。

キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプです。

よく使う「ENTER」キーを大型化しました。

ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付きです。

代替品

	品番 EA764AB-239 コメント
---	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.