


品番：EA764AB-241

品名：391x129x29mm コンパクトキーボード (USBハブ 3.2付)

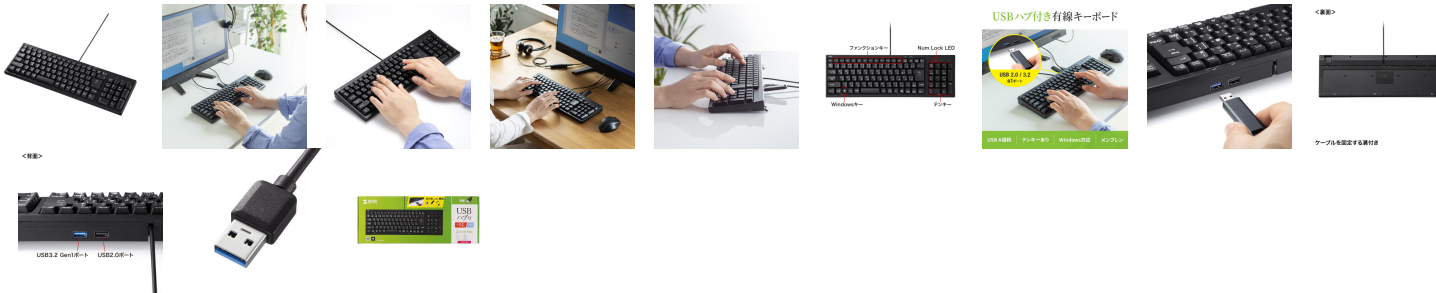

販売価格	4,800円(税抜)／5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜)／5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 15:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1923ページ		



USB3.2ポートとUSB2.0ポートのハブを内蔵したコンパクトフルキーボード

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SKB-KG2UH3BK
インターフェース	USB (Aコネクタタイプ)	テンキー	有
ポート数	USB2.0×1 USB3.2 Gen1×1	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1	キー数	103キー

	/USB3.0)に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が820mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。		
キーピッチ	19mm	キー表示	日本語
キーストローク	3.8±0.3mm	動作力	55±10g
キースイッチ	メンブレン	サイズ	W391.1×D129.1×H29.26mm
重量	490g	ケーブル長	1.5m
セット内容	本体、取扱説明書		
幅400mm以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付きのフルキーボードです。			
USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0×1ポートのコンボハブを内蔵しています。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。			
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチです。			
文字の耐久性に優れたレーザー刻印を採用しています。			
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能です。			
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプです。			
よく使う「ENTER」キーを大型化しました。			
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付きです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.