


品番：EA764AC-103A

品名：変換アダプター(USB TypeC-HDMI・他)



販売価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
カタログ価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 22:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

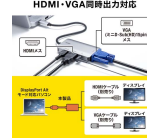

PD充電に対応しパソコンやタブレットを充電しながら映像出力可能

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCHV02
インターフェイス	USB 5Gbps(3.2 Gen1/3.1 Gen1 /3.0)	電源	バスパワー
コネクタ形状(電源入力側)	USB Type-Cオス	コネクタ形状(電源出力側)	HDMIタイプA(19pin)メス VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス
PD対応	対応	USB PD最大入力	100W
最大解像度	最大表示解像度/ HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応) VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz ※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。 ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。	最大対応解像度	4K/30Hz
HDCP	HDCP1.4	HDMI規格	HDMI1.4
ジャック形状(オーディオ)	音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック	消費電流	最大300mA
ケーブル長	0.2m	ケーブル径	4.3mm

本体サイズ	75(W)×45(D)×14(H)mm	シールド方法	3重シールド
対応機種	<対応パソコン> USB 5Gbps Type-Cコネクタを標準 装備しており、DisplayPort Alt mode に対応しているWindows搭載 (DOS /V) パソコン、Apple Macシリーズ、 iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン <対応出力機器> HDMI入力端子またはミニD-Sub (HD) 15pinを標準搭載しているテレ ビ・パソコン用ディスプレイなど	対応OS	Windows 11・10 macOS (Tahoe) 26、macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、 17、18、26 iOS 17・18・26
DisplayPort Altmodeに対応したType-CポートをHDMI (4K/30Hz) またはVGAに変換し映像出力ができる変換アダプタ			
HDMIポートとVGAポートを一つずつ搭載しており、別売のHDMIケーブルとVGAケーブルを使用して2台同時に出力することができます			
映像と音声を同時出力できる。5mmステレオミニジャックを搭載			
最大100WまでのUSB PD給電に対応			
配線のしやすいショートケーブル一体型なので、他のインターフェースと干渉することなく接続でき、持ち運びしやすい超小型サイズ			
ノイズ干渉を防ぐ3重のシールド構造ケーブル			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.