


品番：EA764AC-121

品名：USB拡張アダプター(C-CC/ケーブル)

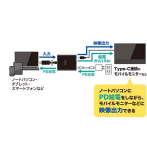

販売価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
カタログ価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 12:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCCPD02
インターフェース	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠	コネクタ形状	アップストリーム/USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス ダウンストリーム/USB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応) USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応)
電源	セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタなどを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。	供給電流	USB Type-Cコネクタ メス(映像出力+USB2.0側) / 最大1500mA USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続側) / 受電のみ。給電機能なし ※パソコン側からの供給電流に依存します。
最大対応解像度	4K/60Hz	対応解像度	最大表示解像度 4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。 ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
HDR対応	対応	HDCP	HDCP1.4, HDCP2.2, HDCP2.3
HDMI規格	HDMI2.0	PD対応	対応

USB PD最大入力(電源)	100W	USB PD最大出力(PC接続端子)	92W
ケーブル長	0.2m	ケーブル径	4.3mm
サイズ	40(W)×33(D)×10.5(H)mm	重量	約22g
取り回しに便利なケーブル一体型			
USB-Cポートを映像と充電に分岐。VRゴーグルやモバイルモニターに最適なUSB Type-C拡張アダプタ			
Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のノートパソコン・スマートフォン・タブレットからのType-C映像を、PD充電をしながら出力できます。			
モバイルモニターでの動画視聴、窓口やPOSレジ、ARグラスなど、長時間の使用に便利。			
Type-C接続のディスプレイやモバイルモニターに対応			
ドライバのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.