


品番 : EA764AC-131A

品名 : USB変換アダプター(TypeA ϕ 3.5mm 4極ミニジャック)

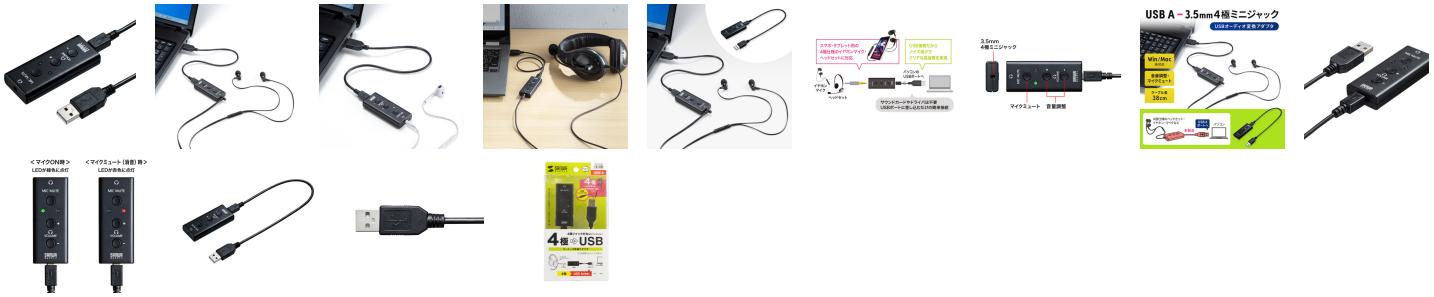

販売価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1934ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-ADUSB4N
コネクタ	USB Type-A	ケーブル長	38cm
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Ventura) 13、macOS (Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.3～10.11 ChromeOS	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。
インターフェース	USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)	音声入出力端子	ϕ 3.5mm 4極ミニジャック×1
周波数特性	20～20000Hz	ビット深度	16Bit
サンプリングレート	44.1kHz/48kHz	サイズ(W×D×H)mm	29×12×70
重量(g)	18	付属品	USBケーブル(約38cm)
動作温度範囲	0～50°C	動作湿度範囲	10～90%
保管温度範囲	-5°C～55°C		

スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。

4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。

サウンドカードやドライバは不要で、USBポートに差し込むだけの簡単接続です。

パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。

マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。

マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.