


品番：EA764AC-27

品名：5.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6)

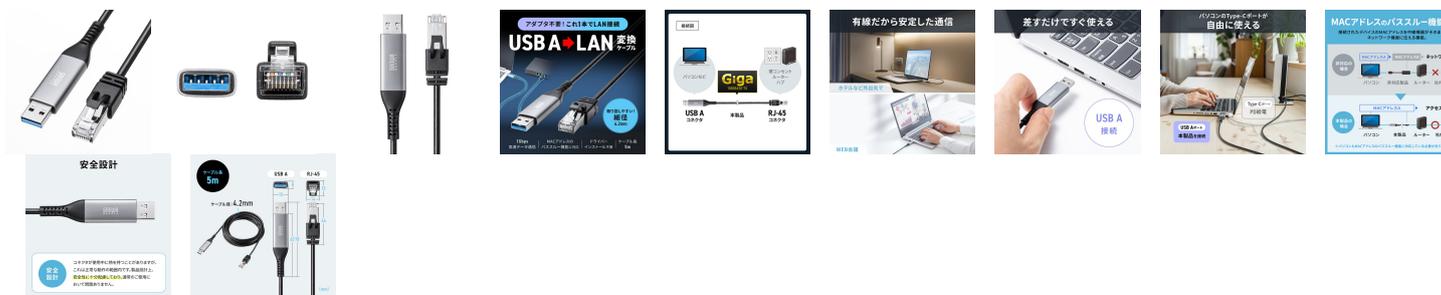

販売価格	3,860円(税抜) / 4,246円(税込)		
カタログ価格	3,860円(税抜) / 4,246円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



USB AポートをLANポートに変換し有線で安定した高速ネットワーク接続を実現、ドライバ不要で簡単接続

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-SL6ALAN05BK
コネクタ形状	USB A - RJ-45	ケーブル長	5m
ケーブル直径	4.2mm	カラー	ブラック
対応カテゴリ・規格	カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合	通信速度	1Gbps
周波数特性	250MHz	ケーブル構造	STP
ケーブル導体	32AWG	ケーブル導体構造	より線
ツメ折れ防止カバー	有	動作湿度	10~85%
材質	PVC(被覆)	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン など ※USBポート(USB-A メス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。

			<p>※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。</p> <p>※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。</p> <p>※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。</p>
<p>USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能。</p>			
<p>LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。</p>			
<p>最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応。</p>			
<p>有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現。</p>			
<p>MACアドレスのパススルー機能に対応。ネットワークのセキュリティ管理にも最適。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。</p>			
<p>ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。</p>			
<p>持ち運びしやすい細径タイプ</p>			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.