


品番：EA764AC-3A

品名：3.0m USBケーブル(ABタイプ)

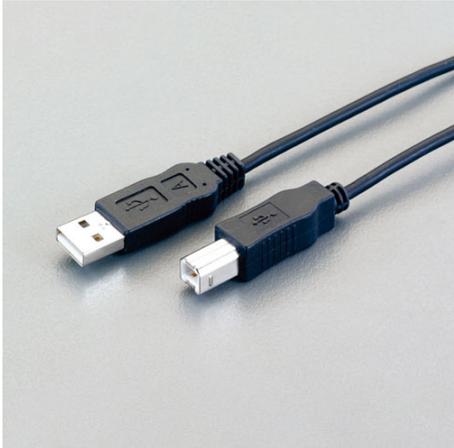

販売価格	1,570円(税抜) / 1,727円(税込)		
カタログ価格	1,570円(税抜) / 1,727円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/03 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	USB2-ECO30
コネクタ形状	USB(A)オス-USB(B)オス	長さ	3.0m
色	黒	対応機種	USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
規格	USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定	対応転送速度	480Mbps
プラグメッキ仕様	金メッキ		

ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。

USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。

燃やしても有害なハロゲンガスが発生しないハロゲンフリーの素材を使用

60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。

被覆にPE、EVAを主成分とした素材を使用しているため、重金属を含みません。

サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。

外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。

パッケージを簡素化して環境に配慮。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。

USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ送信に対応しています。
(※使用する機器および接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。)

外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。(通信線)

従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用しています。

代替品



品番 EA764AC-8C
コメント 裏表差し込み可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.