


品番：EA764AC-88A

品名：5.0m TypeC-HDMI変換ケーブル

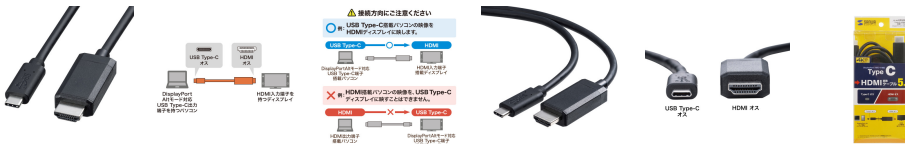

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,600円(税抜) / 9,460円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,600円(税抜) / 9,460円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/05/03 10:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1933ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------|---|-------|-----------------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-ALCHD50K |
| コネクタ | USB Type-Cオス-HDMI (HDMIタイプA)オス | ケーブル長 | 5m |
| 対応機種 | 各社パソコン、タブレット、Apple MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート (DisplayPort Altモード対応)、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種) | 最大解像度 | 3840×2160 (4K60Hz対応) |
| カラー | ブラック | ケーブル径 | 約5.2mm |
| 重量 | 約214g | 規格 | DP alt mode/HDMI2.0準拠 |
| DisplayPort Altモード | DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格 (Ver.1.2)、DisplayPort Altモード接続先コネクタ (HDMI)、DisplayPort Altモード方向性 (あり) | | |

DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。

DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。

※HDMIからUSB Type-Cへの変換 (HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど) はできません。

4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度

4K/60Hz対応。

※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。

ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。

パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。

《ご注意》

※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。

※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。

※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。

※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。

※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。

※この製品は映像出力・映像入力の方向性があります。HDMI出力のパソコン、AV機器からUSB Type-Cポート(DP alt mode対応)のディスプレイ・テレビへの入力できません。

※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.