


品番：EA764AD-46B

品名：[3ポート] USB3.0ハブ

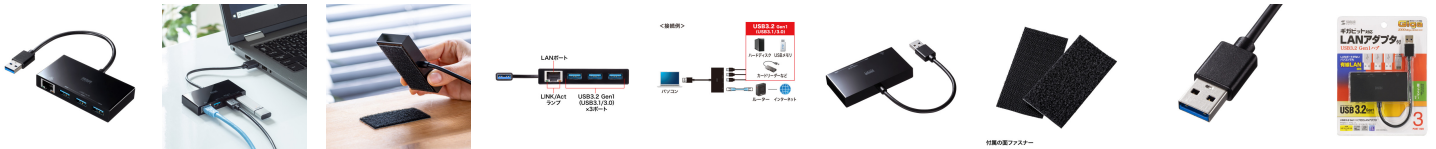

販売価格	5,830円(税抜) / 6,413円(税込)		
カタログ価格	5,830円(税抜) / 6,413円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/24 00:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H322BKN
ポート数	3ポート	インターフェイス	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1 上位互換) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 Chrome OS	供給電流	830mA (合計)
サイズ(W×D×H)mm	80(W)×40(D)×14.5(H)mm	USBケーブル長	15cm
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)	コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (3.1/3.0) Aコネクタ オス (アップストリーム) USB Type-A (パソコン接続側)
電源	バスパワー	規格	IEEE 802.3 (10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

			※通信速度についてUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	アクセス方式	CSMA/CD
ポート形状	RJ-45ポート (Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応	電源電圧	5V
重量	約40g		

USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。

ギガビットのLANに対応しています。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) ハブAコネクタ3ポート付きです。

ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

USB3.2 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps) (規格値)に対応しています。

USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。

面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.