


品番：EA764AE-30

品名：[4画面]ビデ オールコントローラ-(4K対応)

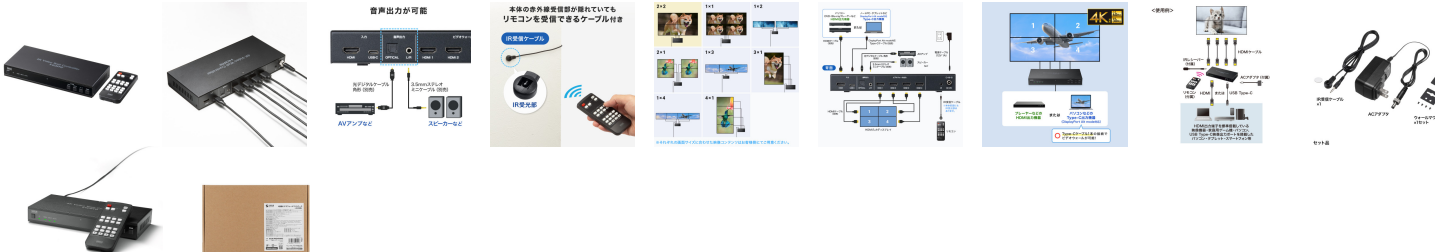

販売価格	64,000円(税抜)／ 70,400円(税込)			
カタログ価格	64,000円(税抜)／70,400円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/25 00:40現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



1つのHDMI画像を最大4台のディスプレイに4分割表示し大画面ビデオウォールを構築できるコントローラ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-PHD4VWC
対応信号	入力/Type-C、HDMI 出力/HDMI	インターフェース	【入力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×1 USB Type-Cメス×1 【出力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×4 【音声出力】Toslink×1 3.5mmステレオミニジャック×1 【赤外線リモコン用】IRジャック×1
最大解像度	4K/60Hz	データレート	最大18Gbit/s
HDMI規格	HDMI Ver2.0b	HDCP	HDCP1.4、HDCP2.2
動作温度	0～40℃	消費電力	最大5.5W
保管温度	-20～60℃	動作湿度	20～90%以下(結露なきこと)
保管湿度	20～90%以下(結露なきこと)	セット内容	切替器(本体)×1、取扱説明書、ACアダプタ(12V 1A)、プラグ、リモコン(電

			池付属/CR2025)、壁面取付けプレート×2枚、ボルト×4本、両面テープ×1枚、IR受信ケーブル×1
サイズ	W220×D100×H30mm	重量	約590g
入出力内容	入力/HDMI×1またはUSB Type-C×1 出力/HDMI×4	操作方式	本体ボタン、リモコン
主な対応解像度	【入力】 4096×2160(30/60Hz) 3840×2160(30/60Hz) 1920×1200(60Hz) 1920×1080(60Hz) 1280×720(60Hz) 1024×768(60Hz) 1360×768(60Hz) 1280×800(60Hz) 【出力】 3840×2160(30Hz) 1920×1080(60Hz) 1280×720(60Hz) 1024×768(60Hz)	対応音声フォーマット	【HDMI入力側・出力側】 LPCM 2.0/5.1/7.1、Dolby Digital /Plus/EX、DTS、DTS-EX、DTS-96/24 【光デジタル出力側】 Dolby Digital、Dolby Digital plus、DTS 5.1、PCM 2.0 【アナログ出力側】 LPCM2ch(24bit/48kHz)
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン DisplayPort Alt mode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォンなど	対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。
1つのHDMI映像を最大4台のディスプレイに分割表示し、大画面で表示することができるビデオウォールコントローラです。			
一般的な田の字配置や4台のディスプレイを横並びに設置したりなど8タイプのディスプレイ配置に対応しています。			
USB Type-C接続に対応し「DisplayPort Alternate Mode」に対応した機器からの映像出力をUSB Type-Cケーブル1本の接続でビデオウォール出力することができます。			
パソコンの画面と同じ画像を出力するミラーモード出力、異なる画面を出力する拡張モード出力どちらにも対応します。			
ソフトウェアのインストールは不要で本製品に接続するだけで簡単に4画面ビデオウォールが構築できます。			
入力解像度は最大4K/60Hzまでに対応し、出力解像度は最大4K/30Hzまでに対応。最大4画面に高精細な映像出力が可能です。			
画面ごとに垂直・水平の調整が可能でありベゼル幅を考慮した映像表示調整が可能です。			
入力されたHDMI信号からオーディオ信号を抽出し光デジタル、3.5mmステレオミニの音声出力が可能です。			
画面の180度回転にも対応しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.