


品番：EA764AF-22A

品名：3m アクティブリピーターケーブル(USB3.0 TypeA-A)

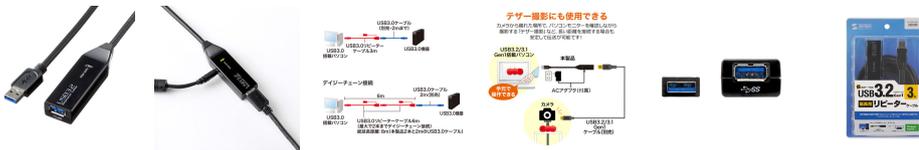

販売価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
カタログ価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/26 10:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		



USB3.0信号を3m延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-R303N
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (A)メス -USB3.2 Gen1 (A)オス	長さ	3m
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、 Apple Macシリーズ Surface Pro (2017) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)により USB3.1/3.0が名称変更されたもので 同じ規格です。 ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)の 環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) ポートが必要です。また接続ケーブル についてもUSB3.2 Gen1 (USB3.1 /3.0)規格に準拠したUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ケーブルが必要 です。 ※USB2.0インターフェースに接続した 場合はUSB2.0互換で動作します。 ※機種により対応できないものもあり ます。	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1. 5Mbps(理論値)

	<p>※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。</p> <p>※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。</p>		
消費電流	最大200mA	環境条件	<p>動作時/温度:0~40℃、湿度:0~80%(結露なきこと)</p> <p>保管時/温度:-20~70℃、湿度:0~80%(結露なきこと)</p>
電源	セルフパワー/バスパワー	付属品	ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)
<p>USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。</p>			
<p>USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。</p>			
<p>USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を3m延長することができます。</p>			
<p>内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。</p>			
<p>バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。</p>			
<p>最大2本まで連結(デジチェーン)接続すれば、最大8m (3m+3m+2m)まで延長できます。※デジチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。※消費電流は最大約200mAです。※2本のデジチェーン接続の場合、合計で400mAとなります。<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするためには、接続するUSB機器はセルフパワーで動作するものをお使いください。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応していますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。</p>			
<p>USB3.0信号を3m延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.