


品番：EA764AG-109A

品名：50.0インチ 大型液晶ディスプレイ

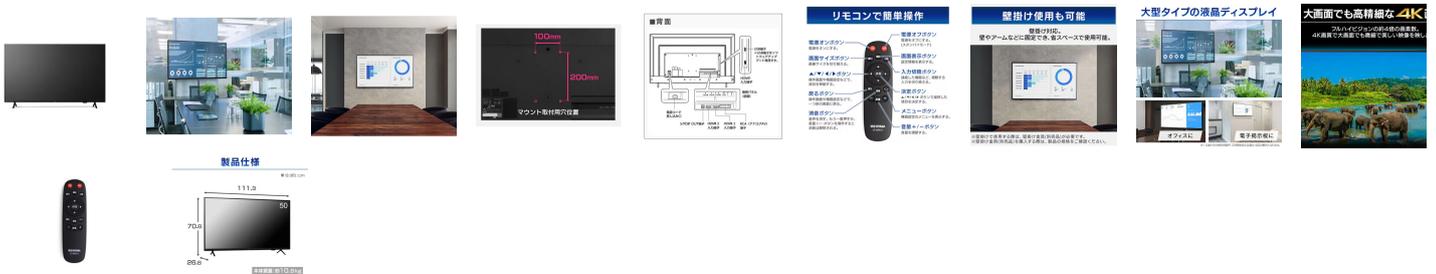

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 103,000円(税抜) / 113,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 103,000円(税抜) / 113,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/12 21:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1858ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------|--|--------|--------------------------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | DO-DU504S-B |
| 電源 | AC100V | 解像度 | 3840×2160 |
| サイズ(W×D×H)mm | 1113×268×708 | 重量(kg) | 10.8 |
| 付属品 | 電源コード、リモコン、単4乾電池×2 (テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4 | 定格消費電力 | 120W |
| 待機電力 | 0.5W | 定格周波数 | 50/60Hz |
| 入出力端子 | USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1 | 環境条件 | 使用温度:0~40℃ 使用湿度:10~80%rh(結露のないこと) |
| 音声出力 | 8W+8W | パネル方式 | VA |
| 壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 | 100×200mm ねじ:M6×14mm | | |
| 50.0インチ | | | |
| 大画面でも高精細な4K画質。 | | | |

フルハイビジョンの約4倍の画素数。

大型画面なので、大人数でのミーティングでも使用可能です。

壁掛けやアームなどに固定でき、省スペースで使えます。

HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます

どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。

鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。
黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。

※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。

※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.