


品番：EA764AG-192A

品名：127x 70x235mm [VESAマウント]HDD・タップホルダー

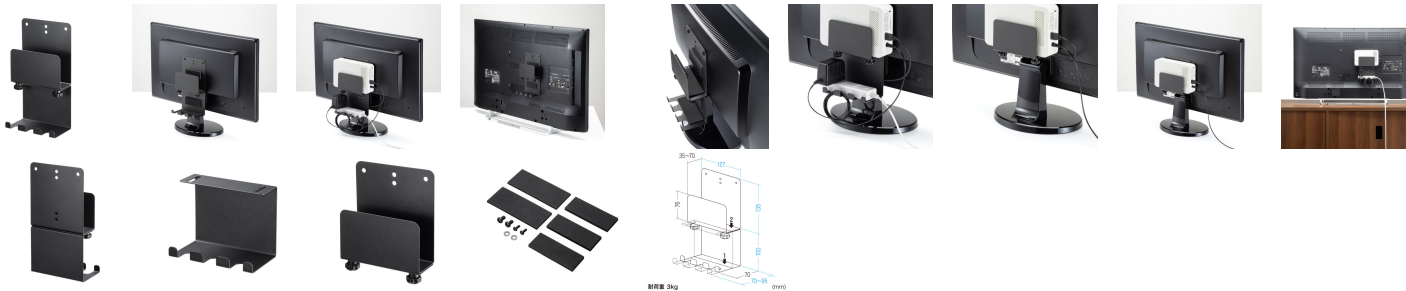

販売価格	5,800円(税抜)／6,380円(税込)		
カタログ価格	5,800円(税抜)／6,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/29 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-VESA14
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	127×70～95×235
総耐荷重(kg)	3	材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
重量	510g	挟み込み有効内寸	35～70mm
下段棚奥行	70mm	付属品	ウレタンパッド(大・2枚)、ウレタンパッド(小・3枚)、ディスプレイ取り付けネジ(M6×10、M4×10・各2本)、M4ボルト取り付け用ワッシャー(2個)
カラー	ブラック		

小型パソコンやハードディスクをディスプレイの背面にセットし、デスクを広く使用できます。

下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとして使用できます。

VESA75×75、100×100、200×100mmに対応しています。

対応できるハードディスクのサイズは、幅35～70mmです。

ボルトを1点止めすることでVESA100以上の大型モニターにも取り付けできます。
※M4・M6のボルト穴があることが条件になります。

下段の棚が不要な時は取り外しが可能です。また、約25mmスライドするので、スタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。

機器のキズ付きを防止するウレタンパッドも付属しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.