


品番：EA764AG-23

品名：133-428mm モニターアーム(水平垂直可動)

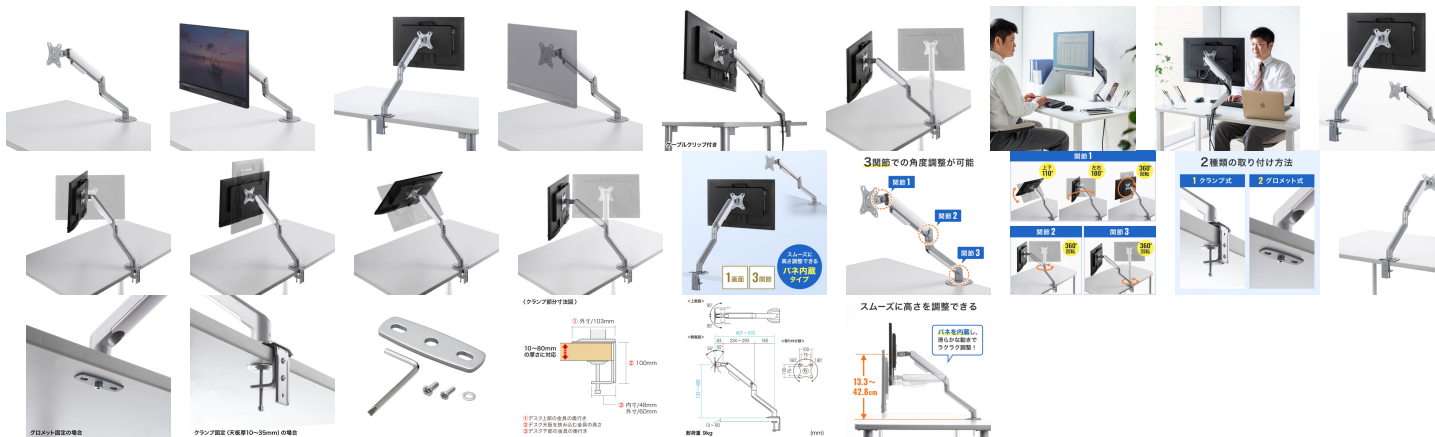

販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/20 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1917ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

水平垂直多関節液晶モニターアーム。机上面を有効活用。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-LA1901
※注意※	[お客様組立品]	フレームカラー	シルバー
重量	2.2kg	出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組み立て)
個口数	1個口/442×162×105mm・約2.6kg	材質	アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉末塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)
付属品	ディスプレイ取り付けネジ(M4×12)、ケーブルフック	取付け方法	クランプ、グロメット
画面数	1画面	対応モニターサイズ_最大	32型まで
耐荷重	2~9kg	アーム長	457~516mm

可動範囲	画面回転(ローテーション)/360°画面 左右(パン)/180°画面上下(チルト) /110°	対応VESA	75×75、100×100mm
対応デスク	ERD-M・E・C・MTGA・SHシリーズ、e デスク、EWDシリーズ、FDMシリーズ、 MDEシリーズ、SH-K・FD・FKシリーズ		

水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュなモニターアームです。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です。

モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。

液晶ディスプレイの高さを、目線の位置に合わせて調節することができます。バネを内蔵しているので、スムーズな高さ調整が可能です。

VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。

2～9kgまでのディスプレイの取り付けに対応しています。

画面の向きを上下に110°、左右に180°調節が可能です。ディスプレイも360°回転させることができます。

ディスプレイに接続したケーブルがすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。

デスクへの取り付けはクランプとグロメットの2通りが選択できます。※設置するディスプレイにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※ディスプレイの重量によってアームの動きの固さは異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.