



品番：EA764AG-230

品名：450mm モニター&キーボードアーム

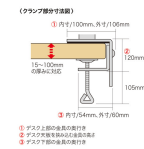

販売価格	30,000円(税抜)／ 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜)／33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/10 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1959ページ		

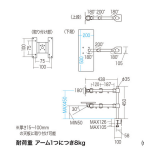

こちらの商品はお客様組み立て品です。

液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-LA601
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ブラック
サイズ	寸法図参照	重量	7.5kg
梱包	1個口/649×258×131mm・7.6kg	出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組み立て)
材質	スチール	付属品	荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
耐荷重	アーム1つにつき8kg 《VESA規格》VIDEO ELECTRONICS STANDARDS ASSOCIATIONというパソコン関連グラフィックの標準化を進める団体により定められた、液晶ディスプレイとアームを取付ける規格。ディスプレイ取付け部は75×75mmまたは100×100mmに標準化されています。	対応デスク	ERD-M・E・C・MTGA・SHシリーズ、eデスク(後部へ下げることで取付け可能)、EWDシリーズ、FDMシリーズ、MDEシリーズ、SH-Kシリーズ、SH-FD・FKシリーズ(クランプの下部分がバックパネルの内側に入ります)
キーボードサイズ	500×200mm	適合サイズ	27型まで

アーム長	438mm	
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。		
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。		
キーボード台の位置は机上面から80～450mmで調整が可能です。		
取付けはクランプ式で、厚さ15～100mmの天板に取付けることができます。		
キーボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。		
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。		
アームにはケーブルクランプが付属しています。		
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。※75×75mmの場合ネジ穴周辺がへこんでいると、取付けができない場合があります。 ※写真内の液晶ディスプレイ、キーボードはアーム取付けイメージを説明するものであり、実際の商品には付属しておりません。※想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.