
品番: EA764AG-236A

品名:50V型ディスプレイ+スタンドセット

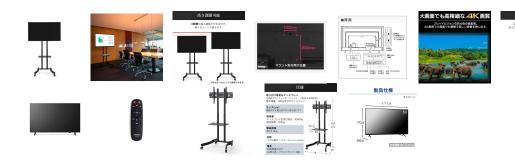

販売価格	112,000円(税抜)/ 123,200円(税込)					
カタログ価 格	112,000円(税抜)/123,200円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/05 23:47現在)					
商品入数	1	販売単位	St			
カタログページ						



こちらの商品はお客様組み立て品です

50インチ4Kディスプレイと3段階高さ調節が可能なキャスター付スタンドのセット

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	ディスプレイ: DO-DU504S-B ディスプレイスタンド: UTS-S7517S
※注意※	【お客様組立品】	電源	AC100V
解像度	3840×2160	サイズ(W×D×H)mm	約1113×700×2000~2100
重量	約25kg(ディスプレイ10.8kg+スタンド 14.2kg)	付属品	【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単 4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタ ンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ ×4 【ディスプレイスタンド】 脚固定パーツ×1、脚×2、キャスター ×4、固定棚×1、ポール×2、ディスプレ イ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具 ×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ね じ等部品
定格消費電力	120W	待機電力	0.5W

定格周波数	50/60Hz	入出力端子	USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1
環境条件	使用温度:0~40℃ 使用湿度:10~80%rh(結露のないこ と)	音声出力	8W+8W
パネル方式	VA	壁掛け金具(別売)ねじ 穴寸法	100×200mm ねじ:M6×14mm
耐荷重	ディスプレイ引掛け部分:40kg 固定棚:5kg	キャスター	自在(ストッパー付)×4
取付可能なディスプレイ	VESAマウントインターフェィス 600×400mm以下で、最大重量40kg 以下		

<ディスプレイ>

50.0インチ

大画面でも高精細な4K画質。

4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。

どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。

鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。 黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。

※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。

※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。

<ディスプレイスタンド>

高さ調節可能(3段階)

角度調節可能(上下±10°まで)

32~55V型のディスプレイまで設置できます。

キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.