


品番：EA764AG-236A

品名：50V型ディスプレイ+スタンドセット

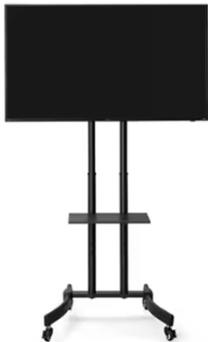

販売価格	115,000円(税抜) / 126,500円(税込)		
カタログ価格	115,000円(税抜) / 126,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/12 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1859ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

50インチ4Kディスプレイと3段階高さ調節が可能なキャスター付スタンドのセット

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ディスプレイ: DO-DU504S-B ディスプレイスタンド: UTS-S7517S
※注意※	【お客様組立品】	電源	AC100V
解像度	3840×2160	サイズ(W×D×H)mm	約1113×700×2000~2100
重量	約25kg(ディスプレイ10.8kg+スタンド14.2kg)	付属品	【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4 【ディスプレイスタンド】脚固定パーツ×1、脚×2、キャスター×4、固定棚×1、ポール×2、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品
定格消費電力	120W	待機電力	0.5W

定格周波数	50/60Hz	入出力端子	USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1
環境条件	使用温度:0~40℃ 使用湿度:10~80%rh(結露のないこと)	音声出力	8W+8W
パネル方式	VA	壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法	100×200mm ねじ:M6×14mm
耐荷重	ディスプレイ引掛け部分:40kg 固定棚:5kg	キャスター	自在(ストッパー付)×4
取付可能なディスプレイ	VESAマウントインターフェイス 600×400mm以下で、最大重量40kg以下		

<ディスプレイ>

50.0インチ

大画面でも高精細な4K画質。

4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。

どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。

鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。
黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。

※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。

※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。

<ディスプレイスタンド>

高さ調節可能(3段階)

角度調節可能(上下±10°まで)

32~55V型のディスプレイまで設置できます。

キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.