


品番：EA764AG-237

品名：58V型ディスプレイ+スタンドセット



販売価格	145,000円(税抜) / 159,500円(税込)		
カタログ価格	145,000円(税抜) / 159,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 06:45現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			

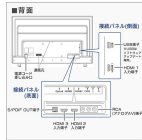


これらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ディスプレイ:ILD-B58UHDS ディスプレイスタンド:UTS-S8718S
※注意※	【お客様組立品】	電源	AC100V
解像度	3840×2160	サイズ	1302.1(W)×630(D)×1800~2180(H)mm
重量	約30.4kg	付属品	電源コード、リモコン、単4乾電池×2 (テスト用)、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、転倒防止取り付けパーツ×2、取扱説明書、保証書
定格消費電力	156W	待機電力	0.5W
定格周波数	50/60Hz	入出力端子	USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA端子 /S/PDIF
環境条件	温度:0~40℃ 湿度:20~80%	音声出力	8W+8W
パネル方式	VA	壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法	300×200mm ねじ:M6×26mm(4本)
耐荷重	ディスプレイ引掛け部分:40kg 固定棚:5kg	キャスター	自在(ストッパー付)×4

取付可能なディスプレイ	VESAマウントインターフェイス 600×400mm以下で、最大重量40kg 以下	
<ディスプレイ>		
58.0インチ		
大画面でも高精細な4K画質。		
フルハイビジョンの約4倍の画素数。		
4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。		
上下・左右178°の広視野角。		
どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。		
鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。 黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。		
壁掛け使用も可能		
VESA規格対応。		
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。		
※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。		
<ディスプレイスタンド>		
高さ調節可能		
角度調節可能(上下±10°まで)		
32～65V型のディスプレイまで設置できます。		
キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。		
※VESA規格・・・映像機器に取り付けるスタンドや、モニターアームのネジ穴について定めた国際標準規格。VESA規格に従って作られた製品はネジ穴の数や間隔が一致するため、異なる製品同士を固定することが可能。		

代替品

	品番 EA764AG-237A コメント 58型⇒55V型
---	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.