


品番：EA764AG-3

品名：692mm モニターアーム(水平垂直可動)

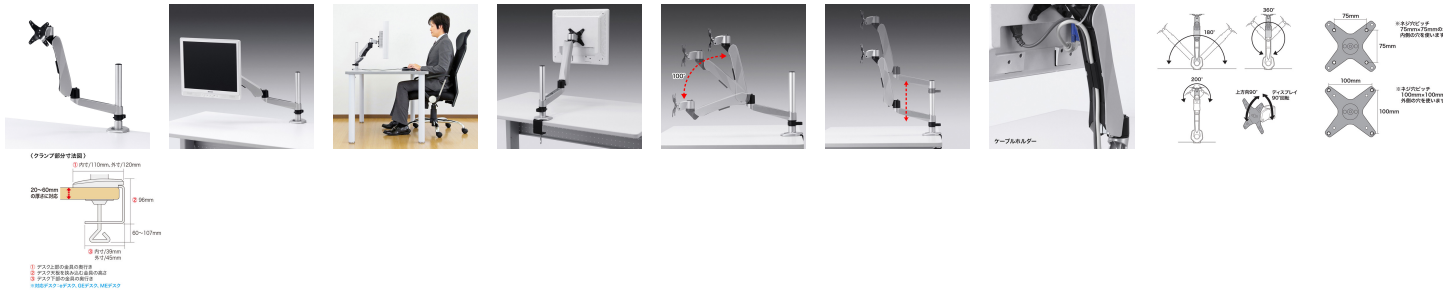

販売価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
カタログ価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/20 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1916ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

水平垂直空間に自由に可動できる。液晶テレビにも対応

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-LA1003N
※注意※	【お客様組立品】	対応サイズ	34型まで
耐荷重	2~10kg	取付可能厚	20~60mm
全長	692mm	重量(g)	3200
材質	アーム・ポール:アルミ、プレート:スチール、パーツ:ABS樹脂	可動範囲	アングル:100°、チルト:105°、パン:200°、ローテーション:360°、スウィング:360°、パーティカル:0~270mm

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。

2~10kgまでのディスプレイに対応します。

映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。

アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。

アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。

先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。

水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。

各関節の動きを調節することができます。

ディスプレイをチルトまたは回転できます。

デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20～60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。

アームの高さ調整は机上面から0～200mmの範囲で調整できます。

VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。

※写真内のディスプレイはアーム取り付けイメージを説明するものであり、実際の製品には付属していません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。

クランプ式

付属品	ディスプレイ取付ネジ×4本		
-----	---------------	--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.