


品番：EA764AG-55

品名：530mm モニターアーム(ノートPCホルダー付)

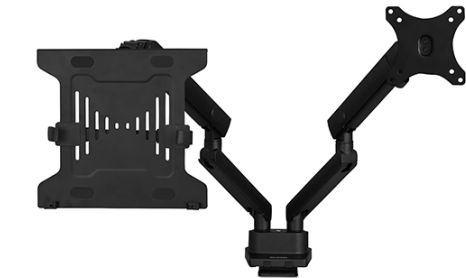

販売価格	24,600円(税抜)／27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜)／27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫：0（2025/06/28 22:40現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	DA-M201N
※注意※	【お客様組立品】	対応サイズ	ディスプレイ:17～32インチ ノートPC:10～15.6インチ
耐荷重	ディスプレイ:8kg ノートPC:4.5kg	重量	6.23kg
サイズ	1137(W)×346(D)×530(H)mm	材質	アルミニウム合金・スチール(エポキシ樹脂塗装)・ABS樹脂
取付可能厚	10～50mm	アーム長	約503mm
可動範囲	アングル:±90°、ローテーション:±90°、チルト:±90°、パン:±90°、スウィング:±90°		

クランプ式:デスクの天板を上下から挟み込みタイプ。天板に穴をあける必要がなく簡単に設置可能。

グロメット式:天板に穴をあけてボルトを通し、天板を挟み込むタイプ。より強力な固定が可能。

ノートPCとディスプレイを取り付けて角度や位置を調整できる、ディスプレイアームです。

ハイブリッドワークの普及に伴う、ノートPCとディスプレイで作業をするユーザーの増加に対応。デュアルモニターで作業効率が上がります。

角度や高さをお好みで調整可能。作業中の目や肩の負担を軽減します。

調整可能なサイドストッパーを固定するだけで簡単に取り付けが可能。サイドストッパーは上下にも調節でき、ポートの邪魔をせずに使いやすさはそのままです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.