


品番：EA764AJ-124A

品名：3.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/ナイロンメッシュ)

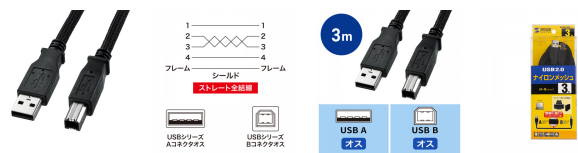

販売価格	1,920円(税抜)／2,112円(税込)		
カタログ価格	1,920円(税抜)／2,112円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/26 10:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1931ページ		



ナイロンメッシュで強力被覆されているUSBケーブル 3m

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU20-NM30K2
カラー	ブラック	ケーブル長	3m
ケーブル直径	5.8mm	コネクタ形状	USBシリーズ Aコネクタオス-USBシリーズ Bコネクタオス
ケーブル規格	UL20276	結線	ストレート全結線
対応機器	パソコン:USB Aコネクタを持つパソコン Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど ※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。 周辺機器:USBプリンター、HDD、USBハブ、USBスキャナーなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器 ※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。		

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)

ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。

USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.