


品番：EA764AJ-151A

品名：0.2m USBケーブル(A-microB/2.0対応/極細)

	販売価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
	カタログ価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/06 17:00現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	1932ページ		

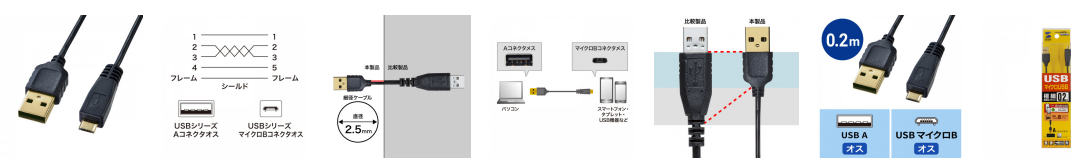

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-SLAMCB02K
コネクタ形状	USB (A) オス-USBマイクロ (B) オス	長さ	0.2m
対応機種	USB Aコネクタを持つパソコン、マイクロUSB (マイクロB) メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器	カラー	ブラック
重量	9g	ケーブル直径	2.5mm
線材規格	UL2725		
USB2.0規格対応			
ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。			
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ (マイクロB) を持つスマートフォン・USB機器を接続できます。			
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます)			
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。			
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。			
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。			

鍍にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。

鍍にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.