


品番：EA764AJ-91A

品名：1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒)

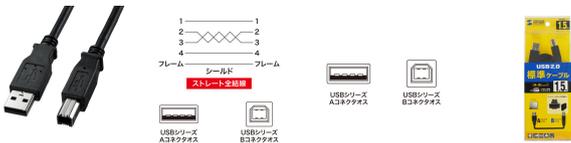

販売価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
カタログ価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 09:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1890ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU20-15BKK2
コネクタ形状	USB(A)オス-USB(B)オス	長さ	1.5m
カラー	ブラック	対応機種	USBポート(USB(A)コネクタメス)を持つパソコン及び、USB HUB、HDDなどのUSB Bコネクタメスを持つ周辺機器
重量	74g	ケーブル規格	UL20276
結線	ストレート全結線	ケーブル直径	5mm

USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナーなど)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します)

USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。

銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.