


品番：EA764AS-55A

品名：60x 66x150mm スピーカー

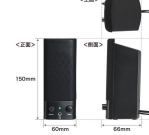

販売価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
カタログ価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/30 23:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1859ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPL2NU3
実用最大出力	1W(0.5W+0.5W)	周波数特性	200~20,000Hz
電源	USB	サイズ	60(W)×66(D)×150(H)mm
重量	396g	インピーダンス	4Ω
スピーカーサイズ	φ50×88mm(2×3.5インチ)	コネクタ形状	φ3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	PC接続ケーブル:1m スピーカー間ケーブル:0.9m USB電源ケーブル:1m		

バスレフ式フルレンジスピーカーシステム

ヘッドホンジャック搭載

実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。

アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。

USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。

ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。

深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.